




Jednocestná světelná závora

FE-00-A-A-M4/2M

Položka již není dostupná - archivní záznam

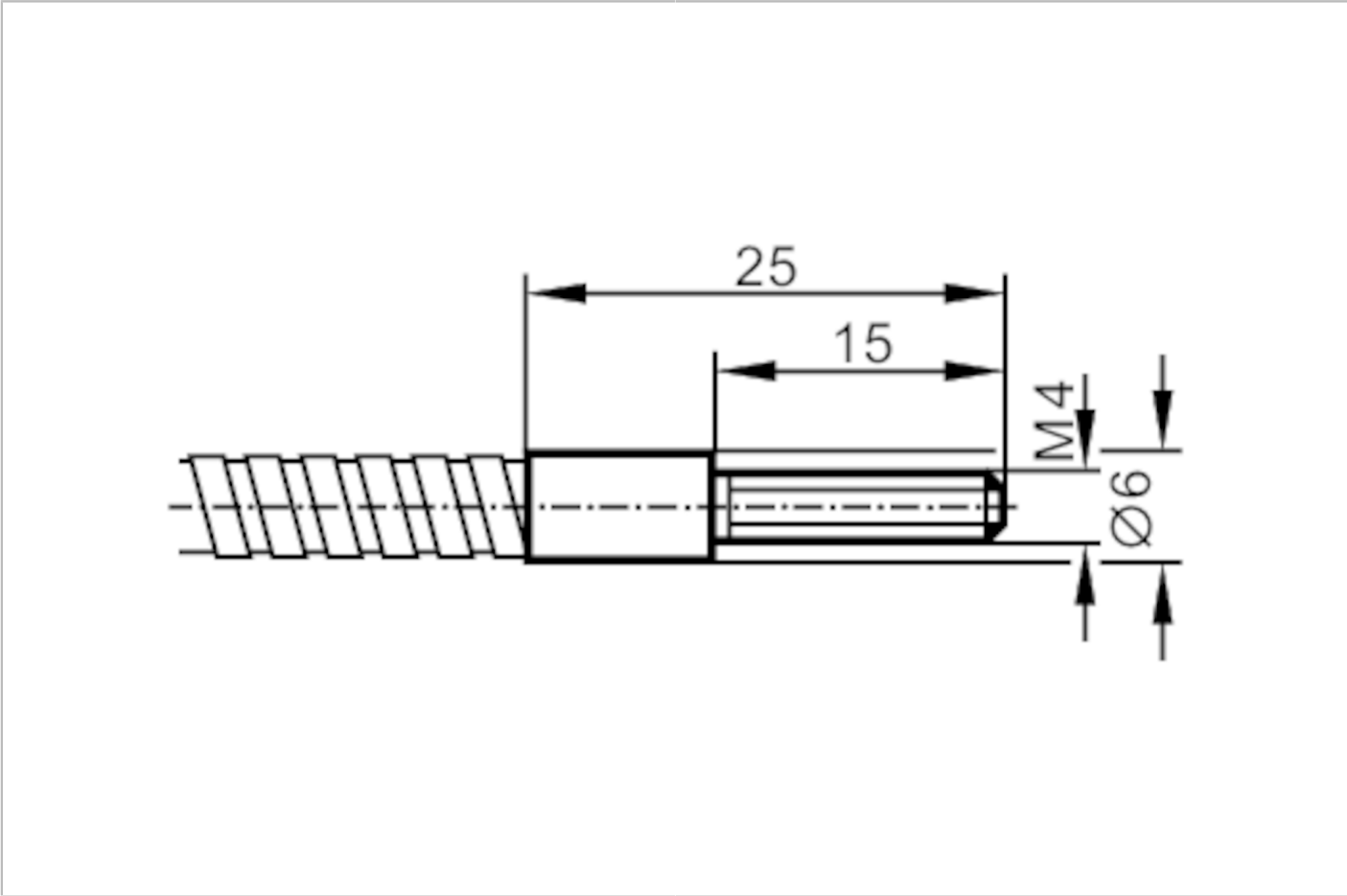

Oblast nasazení	
Funkční princip	Jednocestná světelná závora
Měřicí oblast	
Dosah se zesilovačem světlovodných vláken	OKF; OUF
OKF	
Dosah světlovodných vláken [mm]	96
OUF	
Dosah světlovodných vláken [mm]	96
Okolní podmínky	
Okolní teplota [°C]	-40...290
Mechanická data	
Varianta se snímací hlavou	přímý
Závit snímací hlavy	M4
Délka snímací hlavy [mm]	15
Celková délka [mm]	2000
Min. úhel ohybu [mm]	20
Materiály	Adaptér: ABS
Materiál vlákna	sklo

E20362



Jednocestná světelná závora

FE-00-A-A-M4/2M

Materiál hlavy vlákna	Hliník
Materiál opláštění	Hliník
Upozornění	
Obsah balení	1 ks