




T-kus

T-PIPE/G1/2/L140/DN50

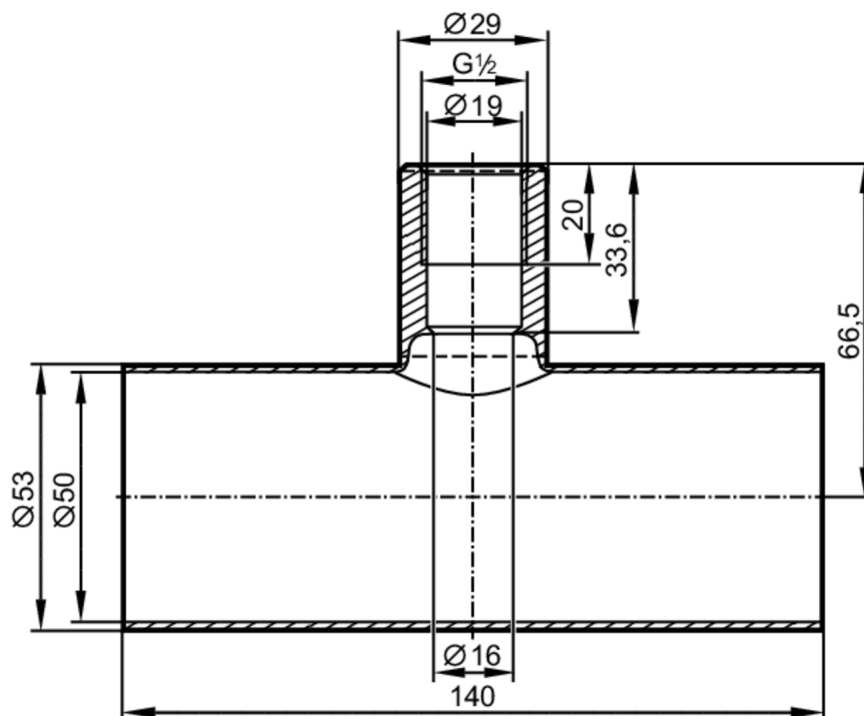

EC 1935/2004 EHEDG Tested FCM

Oblast nasazení	
Provedení	pro senzory a adaptéry s procesním připojením G 1/2 A
Odolnost proti tlaku [bar]	20
Schválení / zkoušky	
Směrnice pro tlaková zařízení	Případná klasifikace dle PED závisí na aplikaci a musí být provedena uživatelem nebo operátorem.
Bezpečnostní pokyny	Proveďte vhodnost a snášitelnost mezi médiem a materiály výrobku u všech aplikací.
Mechanická data	
Hmotnost [g]	667,5
Materiály	nerezová ocel (1.4404 / 316L)
Připojení senzoru	G 1/2 těsnící kužel
Procesní připojení	Navařený adaptér Ø 53 mm
Povrchové vlastnosti Ra / Rz materiálu v kontaktu s vlhkostí	0,8 / 4
Příslušenství	
Dodané položky	O kroužek: 1, FKM
Upozornění	
Obsah balení	1 ks