


Náhradní artikly: IIS209

Při volbě alternativy, věnujte pozornost případným odlišnostem technických dat!

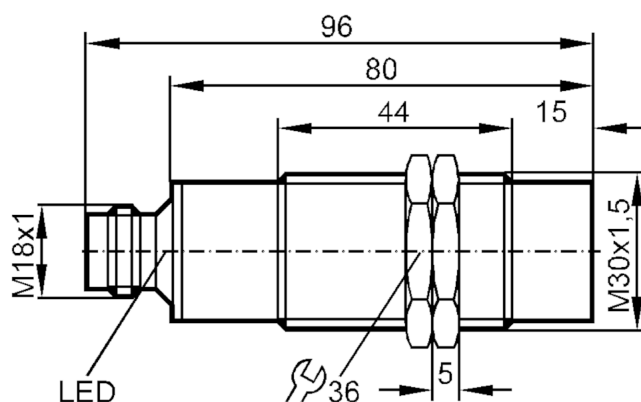

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Elektrické provedení    | PNP        |
| Výstupní funkce         | rozpínač   |
| Spínací vzdálenost [mm] | 15         |
| Pouzdro                 | Typ závitu |
| Rozměry [mm]            | M30 x 1,5  |

|                           |      |            |
|---------------------------|------|------------|
| Provozní napětí           | [V]  | 10...36 DC |
| Proudový odběr            | [mA] | 15; (24 V) |
| Třída krytí               |      | II         |
| Ochrana proti přepólování |      | ano        |

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Elektrické provedení                                      | PNP      |
| Výstupní funkce                                           | rozpínač |
| Max. úbytek napětí spínacího výstupu DC [V]               | 2,5      |
| Trvalá proudová zatížitelnost na spínacím výstupu DC [mA] | 250      |
| Spínací frekvence DC [Hz]                                 | 200      |
| Ochrana proti zkratu                                      | ano      |





## Induktivní senzor

IIA3015-APKG/BS-301-APO

### Připojení

