


Rotační senzor

DRAW WIRE ENCODER

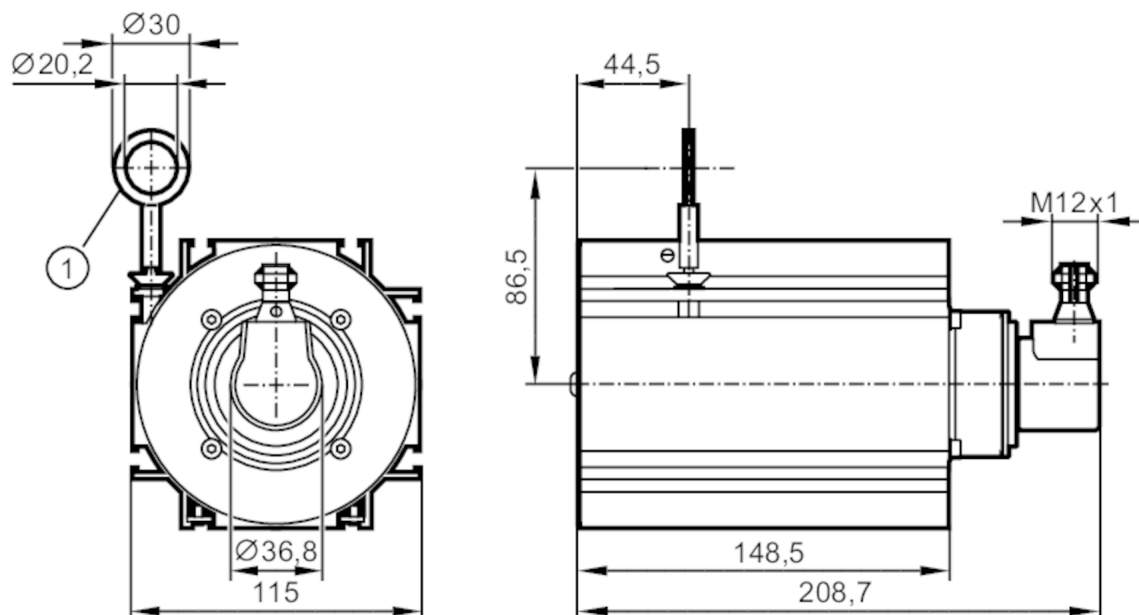

1 poutko



Vlastnosti výrobku

Rozlišení	4096 kroky; 4096 otáčky; 24 Bit
Komunikační rozhraní	CAN

Oblast nasazení

Funkční princip	absolutní
Detekční systém	magnetický
Aplikace	rotační senzor

Elektrická data

Provozní napětí [V]	9...30 DC
Proudový odběr [mA]	50...100
Třída krytí	III
Ochrana proti přepólování	ano
Max. přípravná zpožďovací doba [ms]	500
Nastavení doby [ms]	32

Výstupy

Odolné proti zkratu	ano
Druh kódu	binární

Měřicí / nastavovací rozsah

Rozlišení	4096 kroky; 4096 otáčky; 24 Bit
-----------	---------------------------------

Přesnost / odchylky

Opakovací přesnost	± 0,001 % FSO
--------------------	---------------

Software / programování

Parametrizační možnost	parametr CAN; škálování; přednastavení; Rychlost (Baud); Směr otáčení; Node ID
------------------------	--

