


E3M123



Bağlantı kablosu

MCI CONNECTION CABLE 3M

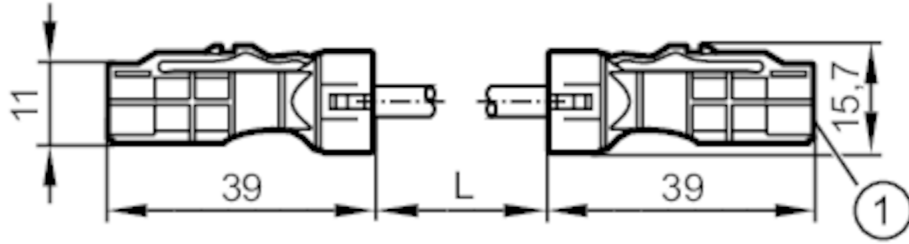

1 MCI



Uygulama

Sistem Hareketli kablo kanallarına uygunluk

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 25 AC / < 60 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...105

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g] 116,8

Hareketli kablo kanallarına uygunluk evet

Hareketli kablo kanallarına uygunluk Sabit kurulum için bükülme yarıçapı ≥ 40 mm

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

Elektriksel bağlantı

Kablo: 3 m, TPU, siyah