


E3M124



Bağlantı kablosu

MCI CONNECTION CABLE 2M ANGLED

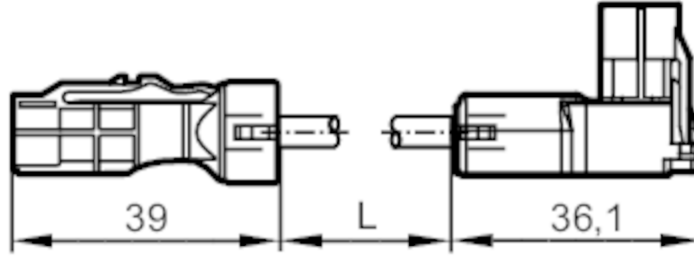

Uygulama

Sistem	Hareketli kablo kanallarına uygunluk
--------	--------------------------------------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 25 AC / < 60 DC
----------------------	-------------------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...105
------------------------	-----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	90,7
-------------	------

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
--------------------------------------	------

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Sabit kurulum için bükülme yarıçapı	≥ 40 mm
--------------------------------------	-------------------------------------	---------

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, TPU, siyah