

E10621




Kablolanabilir soket

SDOGH050MSSFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11511

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

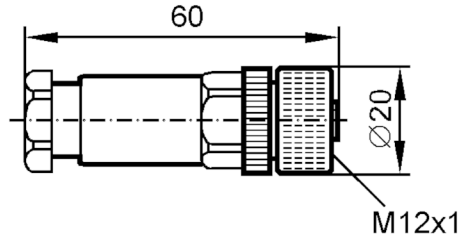

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] < 50 AC/DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -25...90

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 20 x 20 x 60

Malzemeler PA

Kalıp-gövde malzemesi PA

Somun malzemesi Pirinç, nikel kaplamalı

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10621



Kablolanabilir soket


SDOGH050MSSFKPG

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 6...8 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PA; Kilitleme: Piring, nikel kaplamalı

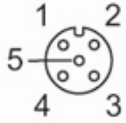

Bağlantı

