

E10012




Kablolanabilir soket

SDOAH040PLSFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EVC811

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

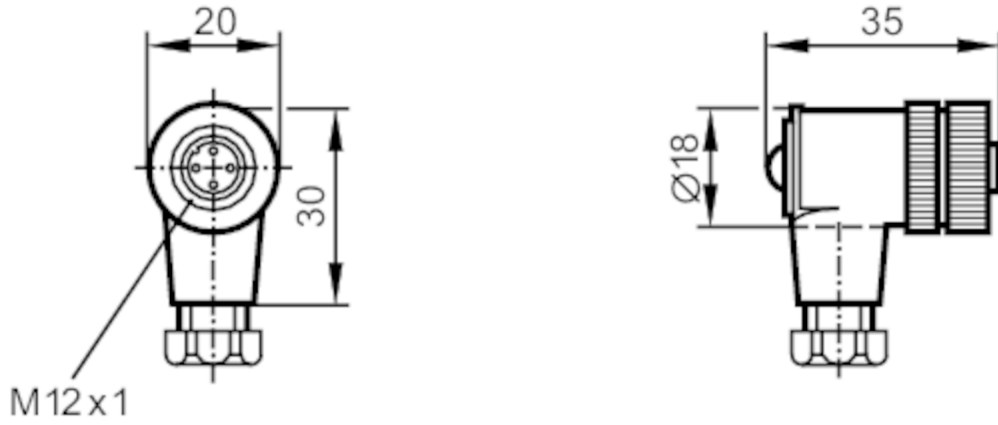

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...55 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 35 x 20 x 30

Malzemeler PBT

Kalıp-gövde malzemesi PBT

Somun malzemesi PA

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10012



Kablolanabilir soket

 
SDOAH040PLSFKPG

Elektriksel bağlantı

vidalı klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4...6 mm

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: PA



Bağlantı

