

E10260




Kablosuz erkek soket

SSTGH040PLSFKPG

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E11504

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

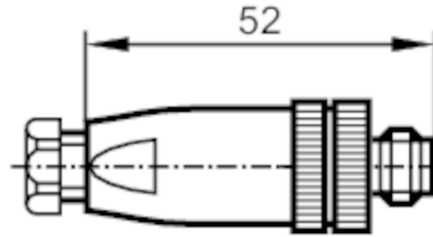

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V] 10...55 DC

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...85

Koruma IP 67

Mekanik özellikleri

Boyutlar [mm] 20 x 20 x 52

Malzemeler PBT

Kalıp-gövde malzemesi PBT

Somun malzemesi PBT

Açıklamalar

Paket miktarı 1 adet

E10260



Kablosuz erkek soket

 
SSTGH040PLSFKPG

Elektriksel bağlantı

klemens: ...0,75 mm²; Kablo kılıfı: Ø 4...6 mm

Elektriksel bağlantı - fiş

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PBT; Kilitleme: PBT



Bağlantı

