


# E11438



## Valf soketli ara kablo

VVSAC031MSS0001H03STGH030MSS

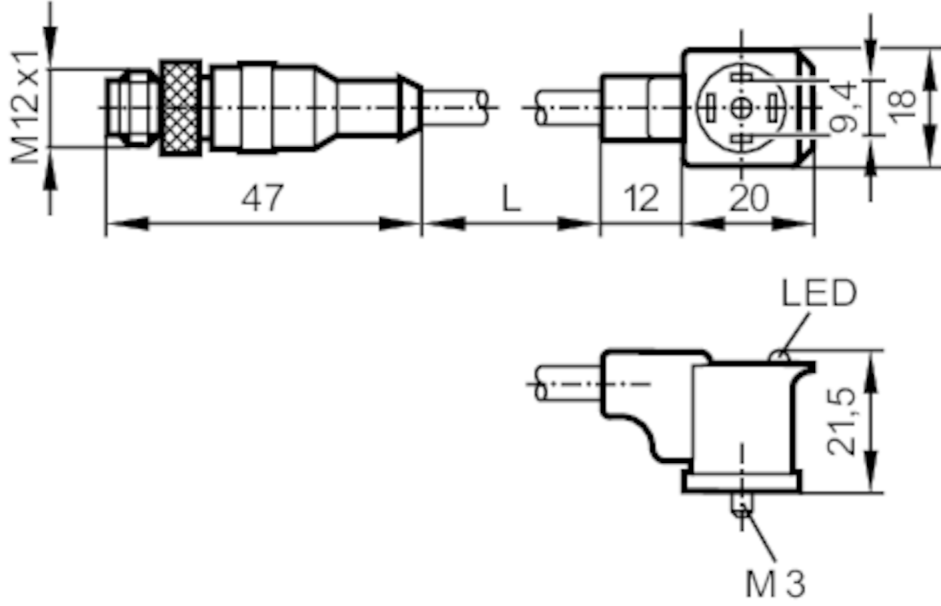

### Uygulama

|            |                                                   |
|------------|---------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar |
| Silikonsuz | evet                                              |

### Elektriksel özellikleri

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 24 AC/DC  |
| Aşırı gerilim koruması      | evet; (VDR) |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 3           |

### Çalışma Koşulları

|                        |          |
|------------------------|----------|
| Çalışma sıcaklığı [°C] | -25...80 |
| Koruma                 | IP 67    |

### Mekanik özellikleri

|                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| Ağırlık [g]           | 77,7                    |
| Malzemeler            | PUR                     |
| Kalıp-gövde malzemesi | PUR                     |
| Somun malzemesi       | Pirinç, nikel kaplamalı |

### Gösterge / Kontroller

|          |                    |               |
|----------|--------------------|---------------|
| Gösterge | Anahtarlama durumu | 1 x LED, sarı |
|----------|--------------------|---------------|

### Aksesuarlar

|          |        |
|----------|--------|
| Parçalar | vida   |
|          | Etiket |

### Açıklamalar

|               |        |
|---------------|--------|
| Paket miktarı | 1 adet |
|---------------|--------|

# E11438

 


## Valf soketli ara kablo

VVSAC031MSS0001H03STGH030MSS

### Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm



### Elektriksel bağlantı

Kablo: 1 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5 mm; 3 x 0,5 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Bağlantı

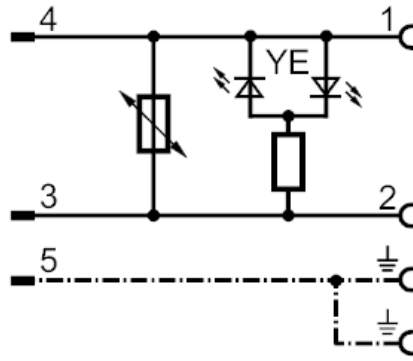

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x C tipi Valf endüstriyel tip, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: nikel kaplamalı pirinç; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm

