


E11605



Bağlantı kablosu

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

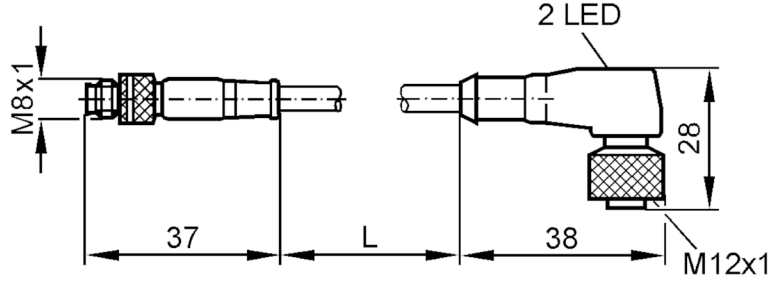

Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	10...30 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	3

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...85
Koruma	IP 68

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	244,2
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	1 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E11605



Bağlantı kablosu

VDOAH032MSS0010H03STGF030MSS

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M8, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...0,7 Nm



Elektriksel bağlantı

Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

Bağlantı

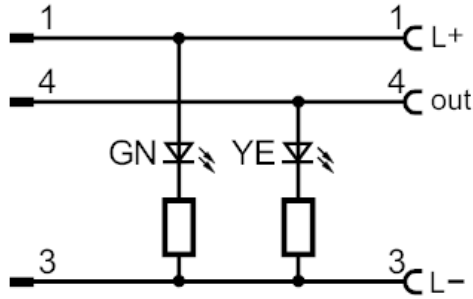

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; kodlama: A; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm

