

E11017




Dağıtım kutusu

ZDO4H059MSS0005H11

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: EBC016

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

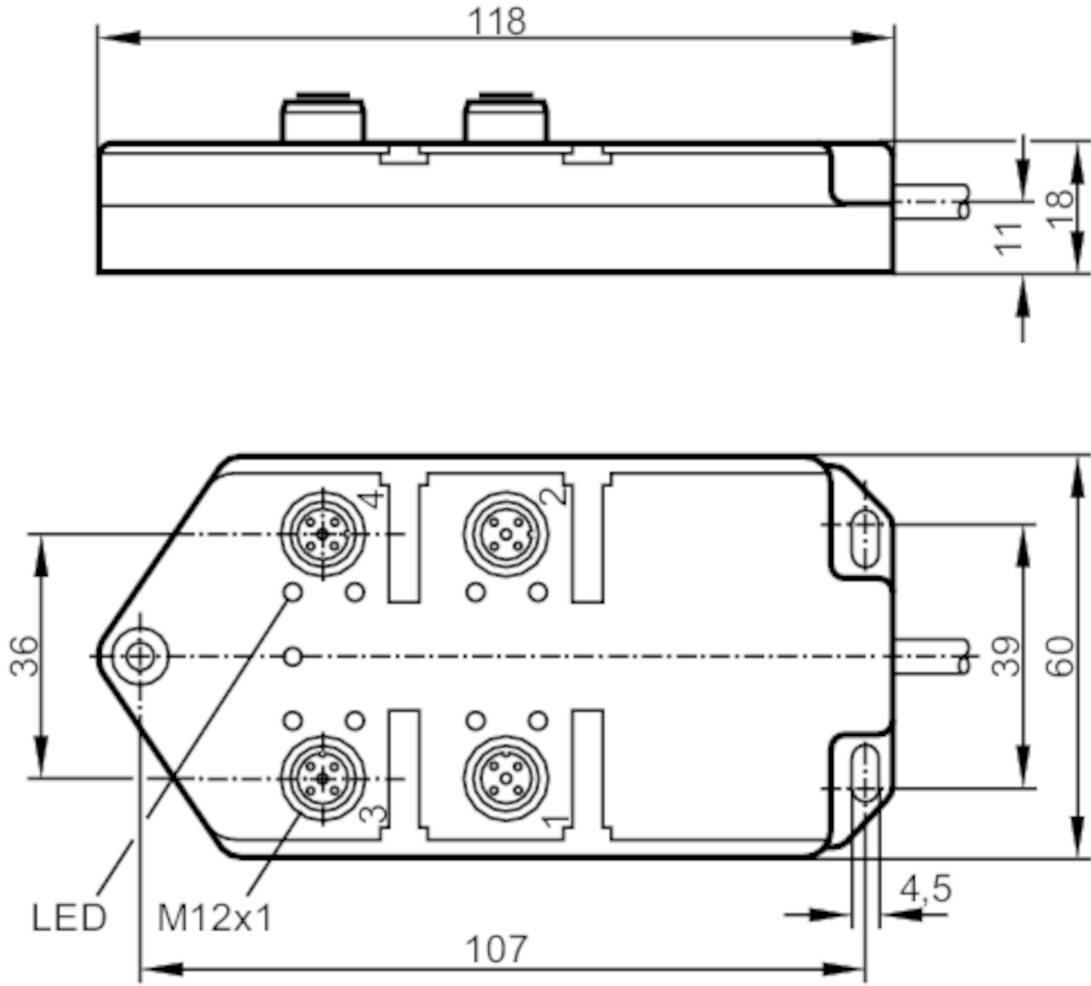

Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi	[V]	10...30 DC
Koruma sınıfı		II
Modül/Slot başına düşen maks. akım yükü	[A]	4
Maks. akım yükü toplamı	[A]	12

Çıkışlar

Elektriksel yapı	PNP
------------------	-----

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı	[°C]	-15...80
-------------------	------	----------

E11017



Dağıtım kutusu

ZDO4H059MSS0005H11

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Malzemeler	TPU
Kalıp-gövde malzemesi	TPU
Port dağıtım kutusu sayısı	4
Konektör tipi	M12

Gösterge / Kontroller

Gösterge	Anahtarlama durumu	8 x LED, sarı
	Çalışma	1 x LED, yeşil

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 9,3 mm; 8 x 0,5 mm² (63 x Ø 0,1 mm) + 3 x 1,0 mm² (127 x Ø 0,1 mm)

Elektriksel bağlantı - trapez kanal silindirler

Soketli: 4 x M12; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,5 Nm

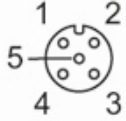


E11017



Dağıtım kutusu

ZDO4H059MSS0005H11

Bağlantı

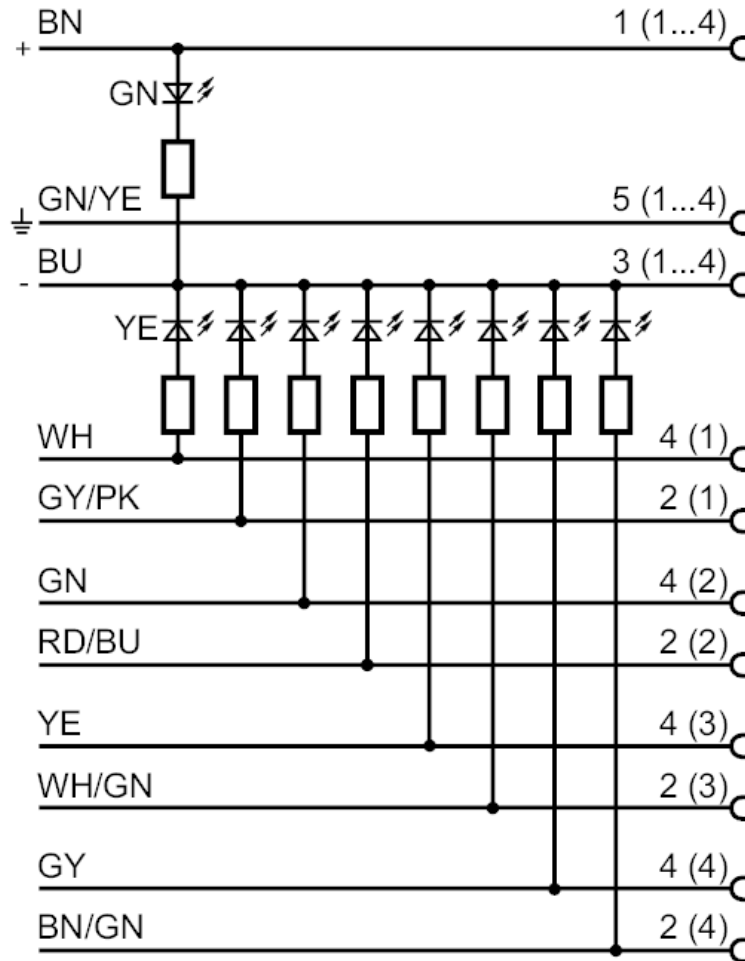

BN =	Kablo renkleri :
BU =	kahve rengi
GN =	mavi
GY =	yeşil
PK =	gri
RD =	pembe
WH =	kırmızı
YE =	beyaz
	sarı