


E12506



Soketli bağlantı kablosu

ADOAH120ZDS0015H12

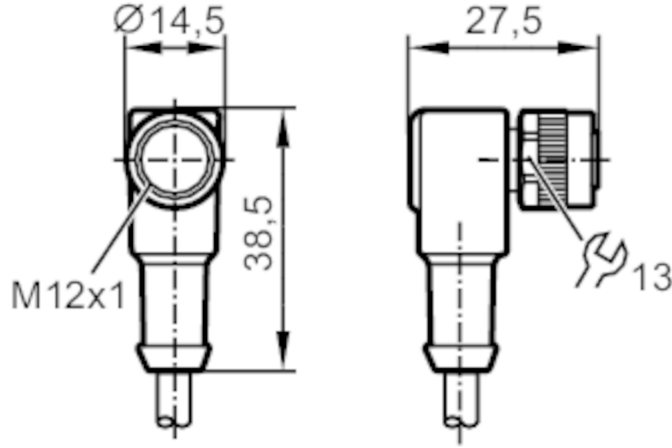

Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 30 AC/DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	1,5

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
Koruma	IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	922,5
Malzemeler	PUR
Kalıp-gövde malzemesi	PUR
Somun malzemesi	çinko döküm, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı min. 10 x kablo çapı İlerleme hızı Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s Bükülme sayısı > 2 Mio. Burulma zorlaması 360 °/m

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12506



Soketli bağlantı kablosu


ADOAH120ZDS0015H12

Elektriksel bağlantı

Kablo: 15 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 6,6 mm; 12 x 0,25 mm²

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, dirsek; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: çinko döküm, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,7...0,9 Nm

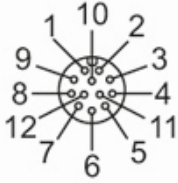

Bağlantı

1	BN
2	BU
3	WH
4	GN
5	PK
6	YE
7	BK
8	GY
9	RD
10	VT
11	GY/PK
12	RD/BU

	Kablo renkleri :
BK =	siyah
BN =	kahve rengi
BU =	mavi
GN =	yeşil
GY =	gri
GY/PK =	gri/pembe
PK =	pembe
RD =	kırmızı
VT =	mor
WH =	beyaz
YE =	sarı
RD/BU =	kırmızı/mavi