


E12508



Valf soketli ara kablo

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

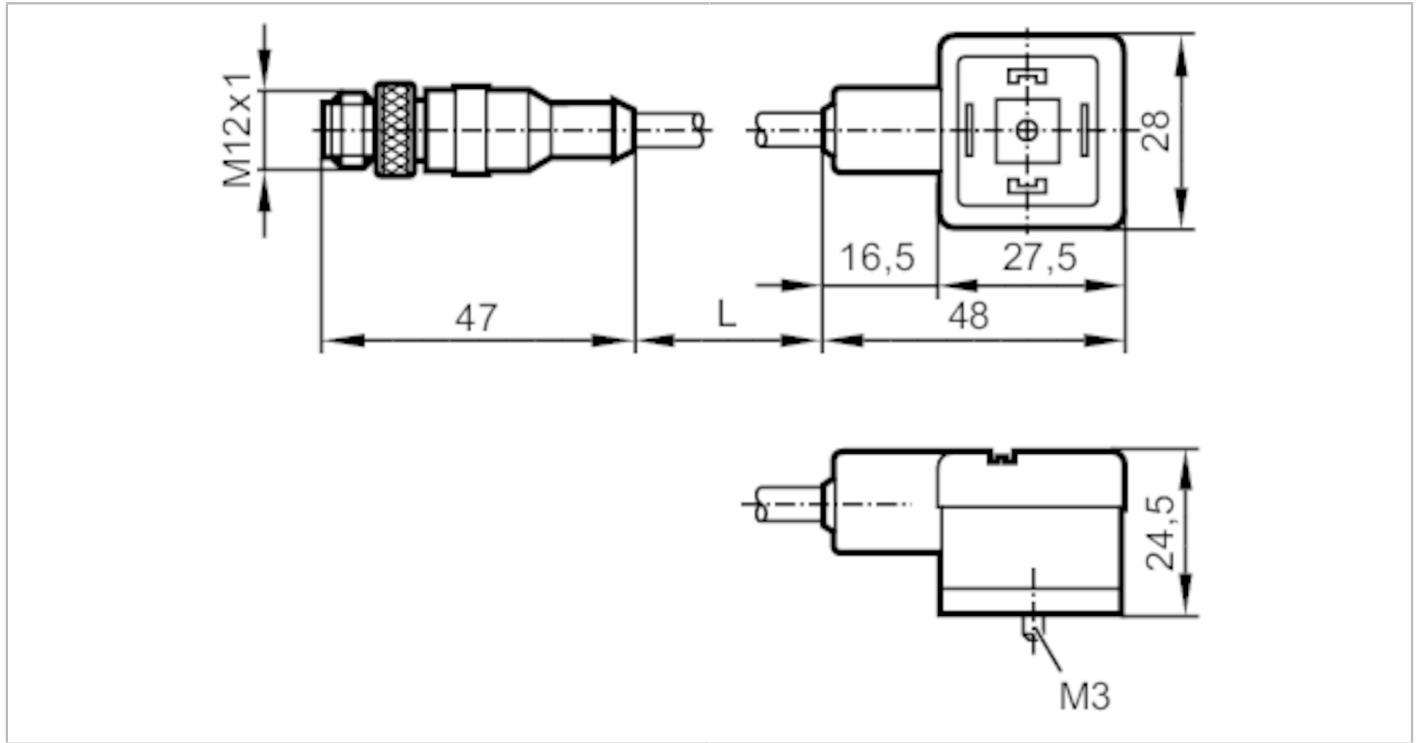

Uygulama

Uygulama	NAMUR
----------	-------

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 15 DC
----------------------	---------

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...90
------------------------	----------

Koruma	IP 67
--------	-------

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	52
-------------	----

Malzemeler	TPU; PUR
------------	----------

Kalıp-gövde malzemesi	TPU / PUR
-----------------------	-----------

Somun malzemesi	paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)
-----------------	---------------------------------

Aksesuarlar

Parçalar	vida
----------	------

Etiket

Açıklamalar

Açıklamalar	Zone 0, grup IIB veya IIC ' de kullanım için kullanıcı soketlerde oluşan yoğun elektrostatik yüklerden kaçınmalıdır.
-------------	--

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------




Valf soketli ara kablo

VVDAA040--N00,3E02STGH020VAN

Elektriksel bağlantı - fiş


Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kalıplı gövde: TPU / PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

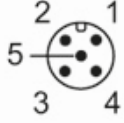

Elektriksel bağlantı

Kablo: 0,3 m, PVC, mavi, Ø 5,1 mm; 2 x 0,5 mm²

 Bağlantı



Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x A DIN tipli valf, dirsek; Kalıplı gövde: TPU / PUR; Kilitleme: paslanmaz çelik (1.4404 / 316L)

