


E12560



Bağlantı kablosu

VDOGS030PLS0005H03DOGH030MSS

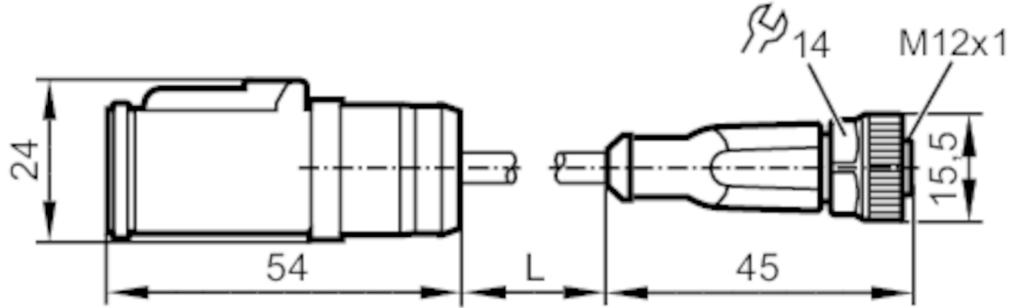

Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Halojensiz; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	8...32 DC
Koruma sınıfı	III
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...80
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	-20...80
Koruma	IP 67; (fişe bağlı soket)

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	245								
Malzemeler	PA; Soket: TPU turuncu; Conta: FKM								
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı								
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet								
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	<table><tr><td>Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı</td><td>min. 10 x kablo çapı</td></tr><tr><td>İlerleme hızı</td><td>Maks. 5 m/s² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s</td></tr><tr><td>Bükülme sayısı</td><td>> 5 Mio.</td></tr><tr><td>Burulma zorlaması</td><td>± 180 °/m</td></tr></table>	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s	Bükülme sayısı	> 5 Mio.	Burulma zorlaması	± 180 °/m
Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı								
İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s								
Bükülme sayısı	> 5 Mio.								
Burulma zorlaması	± 180 °/m								

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

E12560




Bağlantı kablosu

VDOGS030PLS0005H03DOGH030MSS

Elektriksel bağlantı - Soket


Soketli: 1 x DEUTSCH konektörü, düz

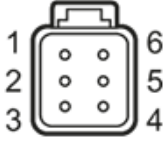

Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PUR, Halojensiz, siyah, Ø 5,4 mm; 3 x 0,50 mm² (28 x Ø 0,15 mm)

Bağlantı

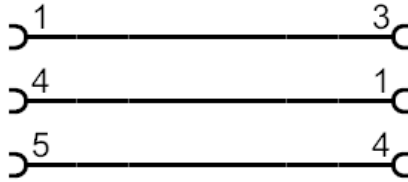

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

