


## Soketli bağlantı kablosu

ADOGI020MSS0010K02

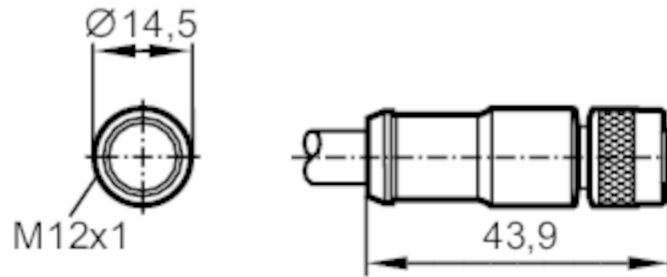

## Uygulama

|        |                                                                                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Sistem | Halojensiz; Altın kaplamalı kontaklar; ekranlı kablo; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|

## Elektriksel özellikleri

|                         |     |                   |
|-------------------------|-----|-------------------|
| Çalışma gerilimi        | [V] | < 30 AC / < 36 DC |
| Maks. akım yükü toplamı | [A] | 4; (...40 °C)     |

## Çalışma Koşulları

|                             |      |          |
|-----------------------------|------|----------|
| Çalışma sıcaklığı           | [°C] | -40...70 |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) | [°C] | -20...50 |
| Koruma                      |      | IP 67    |

## Mekanik özellikleri

|                                      |                                        |                                                                                  |
|--------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Ağırlık                              | [g]                                    | 631                                                                              |
| Boyutlar                             | [mm]                                   | 14,5 x 14,5 x 43,9                                                               |
| Malzemeler                           |                                        | PUR                                                                              |
| Kalıp-gövde malzemesi                |                                        | PUR                                                                              |
| Somun malzemesi                      |                                        | Pirinç, nikel kaplamalı                                                          |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk |                                        | evet                                                                             |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı | min. 7,5 x kablo çapı                                                            |
|                                      | Sabit kurulum için bükülme yarıçapı    | min. 10 x kablo çapı                                                             |
|                                      | İlerleme hızı                          | maks. 5 m mesafede yatay ilerleme için 5,5 m/s ve maks. 10 m/s <sup>2</sup> ivme |
|                                      | Bükülme sayısı                         | > 5 Mio.                                                                         |
|                                      | izin verilen maks. gerilebilme gücü    | 50 N/mm <sup>2</sup> statik                                                      |
|                                      |                                        | 20 N/mm <sup>2</sup> dinamik                                                     |

# E12321



## Soketli bağlantı kablosu

ADOGI020MSS0010K02

### Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

### Elektriksel bağlantı


Kablo: 10 m, PUR, Halojensiz, mor, ekranlı; 2 x 0,25 mm<sup>2</sup>

### Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: B; Kalıplı gövde: PUR; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6 Nm; Ekranlı bağlantı kablosu: ekran bağlı

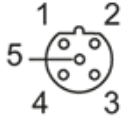

### Bağlantı

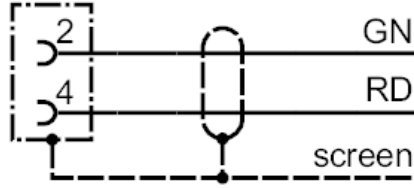

GN =

RD =

Kablo renkleri :

yeşil

kırmızı