


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-V-E1/0,3M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

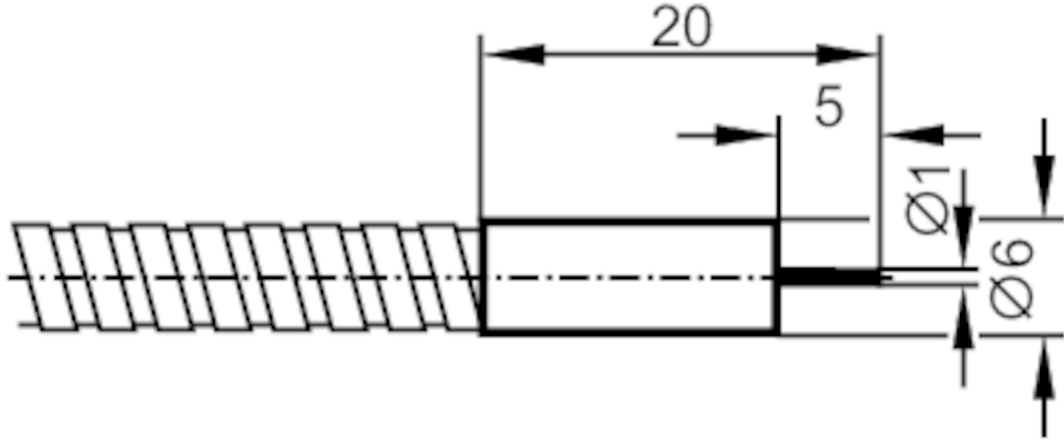

Uygulama

Fonksiyon prensibi	Cisimden yansimalı sensör
--------------------	---------------------------

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi	OKF; OUF
---	----------

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	8
------------------------------------	---

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]	8
------------------------------------	---

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-40...290
------------------------	-----------

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi	düz
Algılama ucu çapı [mm]	1
Algılama kafasının uzunluğu [mm]	5
Boy [mm]	300; (+5 mm)
Minimum bükülme yarıçapı [mm]	20
Malzemeler	Adaptör: ABS
Fiber malzemesi	Cam

E20434



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-V-E1/0,3M

Fiber başı malzemesi	paslanmaz çelik (1.4305 / 303)
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet