


Fiber optik cisimden yansımali sensör

FT-30-A-A-M8/7.5M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20573

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

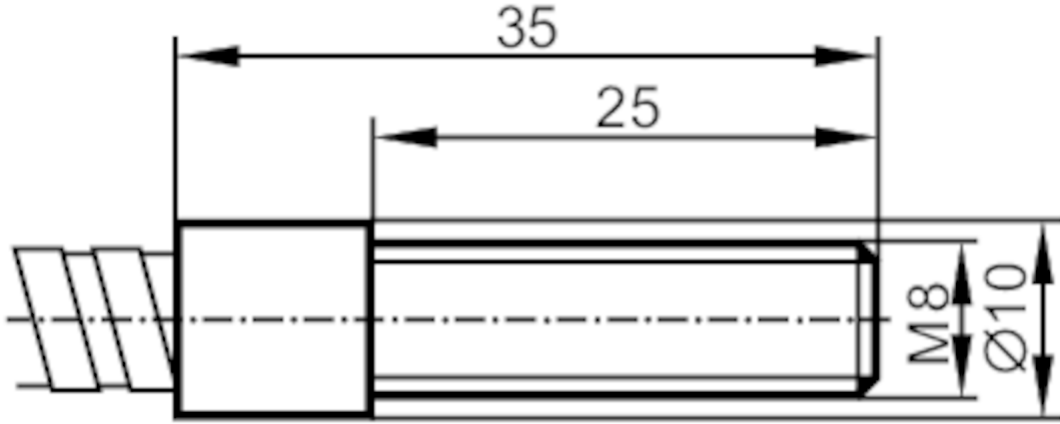

Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansımali sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

2

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu vida dişi

M8

Boy [mm]

7500

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

E20471



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-A-A-M8/7.5M

Fiber kılıfı malzemesi

Alüminyum

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet