


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-M6/2,3M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

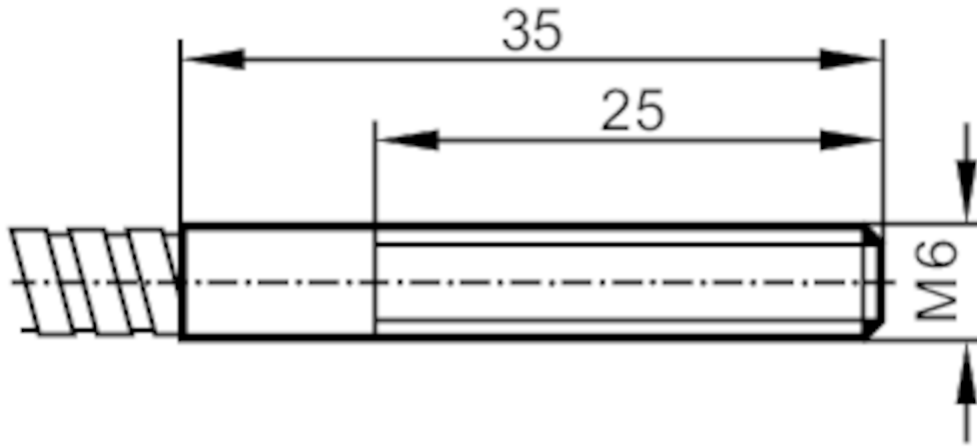

Uygulama

Fonksiyon prensibi Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi OKF; OUF

OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 30

OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm] 30

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C] -40...290

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi düz

Algılama ucu vida dişi M6

Algılama kafasının uzunluğu [mm] 35

Boy [mm] 2300

Minimum bükülme yarıçapı [mm] 20

Malzemeler Adaptör: ABS

Fiber malzemesi Cam

E20244



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-00-A-A-M6/2,3M

Fiber başı malzemesi	Alüminyum
Fiber kılıfı malzemesi	Alüminyum
Açıklamalar	
Paket miktarı	1 adet