


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-A-A-E6/2M

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

Alternatif kodlar: E20272

Alternatif ürün seçerken teknik özelliklerin farklı olabileceğini lütfen dikkate alın !

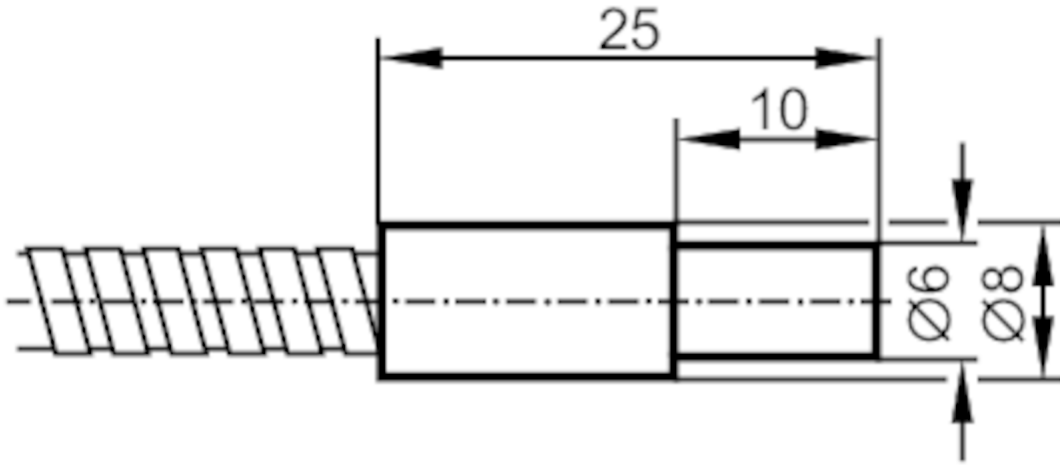

Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

32

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı

[mm]

6

Boy

[mm]

2000

Minimum bükülme yarıçapı

[mm]

30

Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

E20290



Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-A-A-E6/2M

Fiber kılıfı malzemesi

Alüminyum

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet