


Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-A-A-E6/4m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

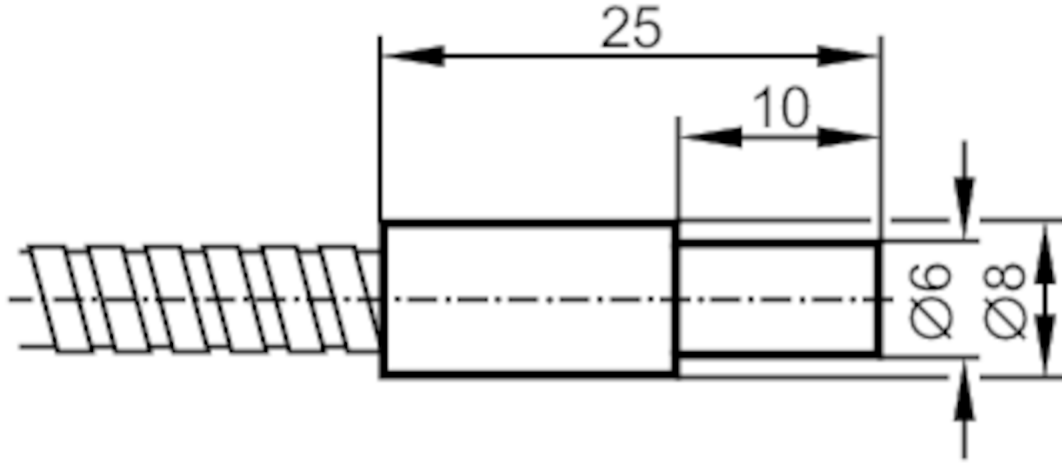

Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

20

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı [mm]

6

Boy [mm]

4000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam


Fiber başı malzemesi

Alüminyum

Fiber kılıfı malzemesi

Alüminyum

E20324

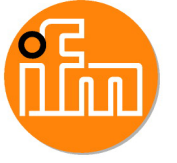

Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-A-A-E6/4m

Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet