


## Fiber optik cisimden yansimalı sensör

FT-30-A-A-R6/4m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

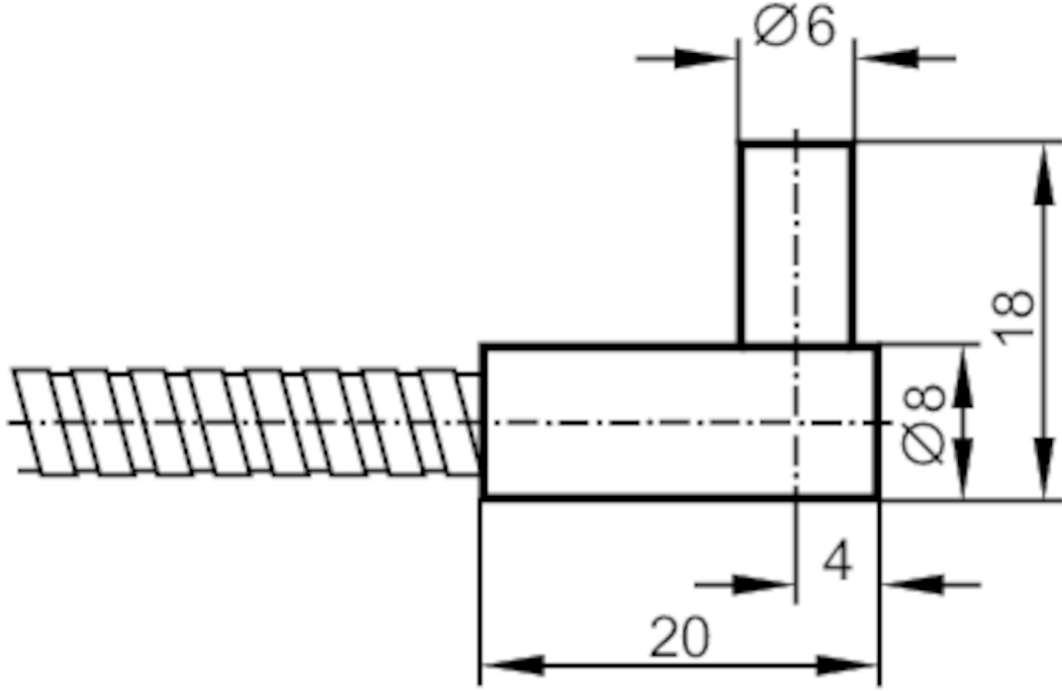

## Uygulama

Fonksiyon prensibi

Cisimden yansimalı sensör

## İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OIF

## OIF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

20

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]

-40...290

## Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

dirsek

Boy [mm]

4000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

30

Malzemeler

Adaptör: PA

Fiber malzemesi

Cam

Fiber başı malzemesi

Alüminyum

Fiber kılıfı malzemesi

Alüminyum

## Açıklamalar

Paket miktarı

1 adet