


## Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-A-V-E1/2m

Bu ürün artık mevcut değil - arşiv içindir

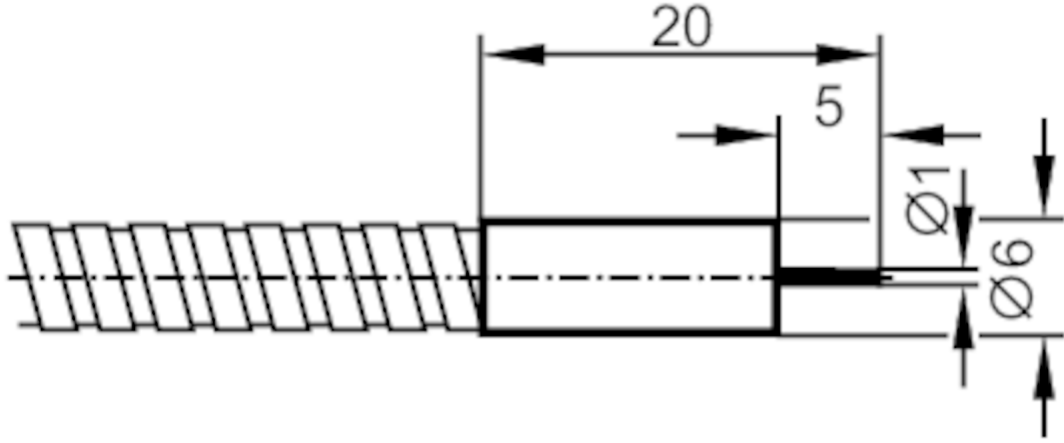

## Uygulama

Fonksiyon prensibi

Karşılıklı sensör

## İzleme aralığı

Fiber optik amplifikatör tipi ile algılama mesafesi

OKF; OUF

## OKF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

## OUF

Fiber optik algılama mesafesi [mm]

40

## Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı

[°C]

-40...290

## Mekanik özellikleri

Algılama ucu çeşidi

düz

Algılama ucu çapı [mm]

1

Algılama kafasının uzunluğu [mm]

5

Boy [mm]

2000

Minimum bükülme yarıçapı [mm]

20

Malzemeler

Adaptör: ABS

Fiber malzemesi

Cam

# E20371



## Fiber optik karşılıklı sensör

FE-00-A-V-E1/2m

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Fiber başı malzemesi   | paslanmaz çelik (1.4305 / 303) |
| Fiber kılıfı malzemesi | Alüminyum                      |
| <b>Açıklamalar</b>     |                                |
| Paket miktarı          | 1 adet                         |