


Sıcaklık sensörleri için kaynak termoveli

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50

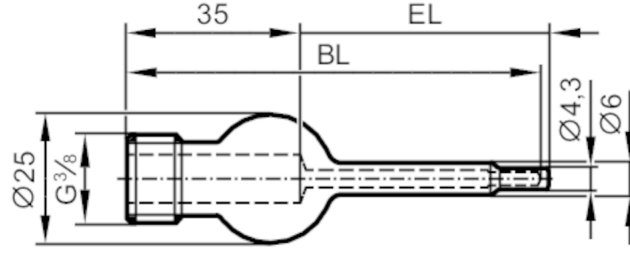

EC 1935/2004 EHEDG Certified



Uygulama

Dizayn	Sıcaklık sensörleri için EL = 83 mm
Dayanma basıncı [bar]	160

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	79,6
Malzemeler	paslanmaz çelik (1.4435 / 316L)
Sensör bağlantısı	G 3/8 iç dış Ø 3 mm
Proses bağlantısı	Kaynaklı adaptör Ø 25 mm
Islak parçaların yüzey karakteristikleri Ra / Rz	< 0,4 / -
Montaj uzunluğu EL [mm]	50
Delik uzunluğu BL [mm]	83

Açıklamalar

Paket miktarı	1 adet
---------------	--------