


Soketli bağlantı kablosu

ADOGH030ZDB0002E03

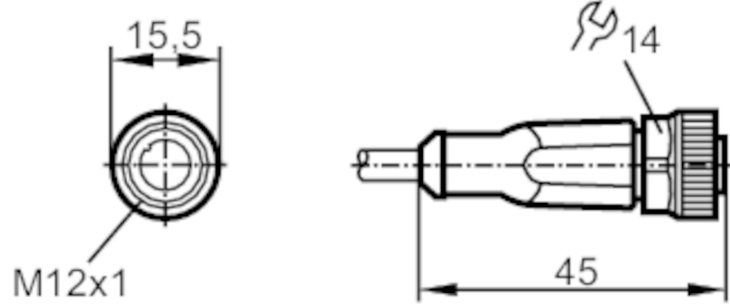

Uygulama

Sistem	Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk
Silikonsuz	evet

Elektriksel özellikleri

Çalışma gerilimi [V]	< 250 AC / < 300 DC
Koruma sınıfı	II
Maks. akım yükü toplamı [A]	4

Çalışma Koşulları

Çalışma sıcaklığı [°C]	-25...70
Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]	5...70
Depolama sıcaklığı [°C]	-25...55
Depo nemi [%]	10...100
Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar	1K22/ DIN 60721-3-1
Koruma	IP 65; IP 67

Mekanik özellikleri

Ağırlık [g]	81,5
Boyutlar [mm]	15,5 x 15,5 x 45
Malzemeler	Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM
Somun malzemesi	Pirinç, nikel kaplamalı
Hareketli kablo kanallarına uygunluk	evet



Soketli bağlantı kablosu

ADOGH030ZDB0002E03

Hareketli kablo kanallarına uygunluk	Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı	min. 10 x kablo çapı
	İlerleme hızı	Maks. 5 m/s ² ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s
	Bükülme sayısı	1 Mio.
	Burulma zorlaması	± 180 °/m

Açıklamalar


Paket miktarı	1 adet
---------------	--------

Elektriksel bağlantı

Kablo: 2 m, PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm² (14 x Ø 0,15 mm)

Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

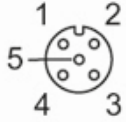

Bağlantı

1	BN
3	BU
4	BK

BK =	Kablo renkleri :
BN =	siyah
BU =	kahve rengi
	mavi