


## Soketli bağlantı kablosu

ADOGH030ZDB0005E03

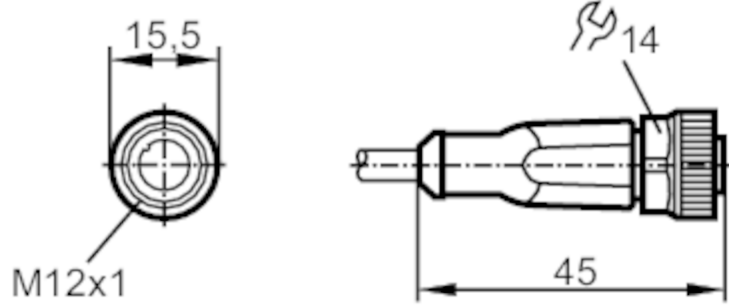

## Uygulama

|            |                                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Sistem     | Silikonsuz; Altın kaplamalı kontaklar; Hareketli kablo kanallarına uygunluk |
| Silikonsuz | evet                                                                        |

## Elektriksel özellikleri

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Çalışma gerilimi [V]        | < 250 AC / < 300 DC |
| Koruma sınıfı               | II                  |
| Maks. akım yükü toplamı [A] | 4                   |

## Çalışma Koşulları

|                                                              |                     |
|--------------------------------------------------------------|---------------------|
| Çalışma sıcaklığı [°C]                                       | -25...70            |
| Ortam sıcaklığı (hareketli) [°C]                             | 5...70              |
| Depolama sıcaklığı [°C]                                      | -25...55            |
| Depo nemi [%]                                                | 10...100            |
| Belirtilen sınıfa göre, saklama için diğer iklimsel koşullar | 1K22/ DIN 60721-3-1 |
| Koruma                                                       | IP 65; IP 67        |

## Mekanik özellikleri

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Ağırlık [g]                          | 173,8                          |
| Boyutlar [mm]                        | 15,5 x 15,5 x 45               |
| Malzemeler                           | Gövde: TPU turuncu; Conta: FKM |
| Somun malzemesi                      | Pirinç, nikel kaplamalı        |
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | evet                           |



## Soketli bağlantı kablosu

ADOGH030ZDB0005E03

|                                      |                                        |                                                                                      |
|--------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Hareketli kablo kanallarına uygunluk | Esnek uygulamalar için eğilme yarıçapı | min. 10 x kablo çapı                                                                 |
|                                      | İlerleme hızı                          | Maks. 5 m/s <sup>2</sup> ivme ile ve 5 m mesafede yatay ilerleme için, maks. 3,3 m/s |
|                                      | Bükülme sayısı                         | 1 Mio.                                                                               |
|                                      | Burulma zorlaması                      | ± 180 °/m                                                                            |

## Açıklamalar

Paket miktarı


1 adet

## Elektriksel bağlantı

Kablo: 5 m, PVC, siyah, Ø 4,5 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (14 x Ø 0,15 mm )

## Elektriksel bağlantı - Soket

Soketli: 1 x M12, düz; kodlama: A; Kilitleme: Pirinç, nikel kaplamalı; Kontaklar: altın kaplamalı; Sıkıştırma torku: 0,6...1,5 Nm

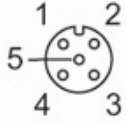

## Bağlantı

|   |    |
|---|----|
| 1 | BN |
| 3 | BU |
| 4 | BK |

BK = Kablo renkleri :  
BN = siyah  
BU = kahve rengi  
BK = mavi