




Gelişmiş titreşim analizi için tesis içi eklenti lisansı - AVA

moneo RTM-AVA raw data LIC

moneo | RTM AVA Toolbox

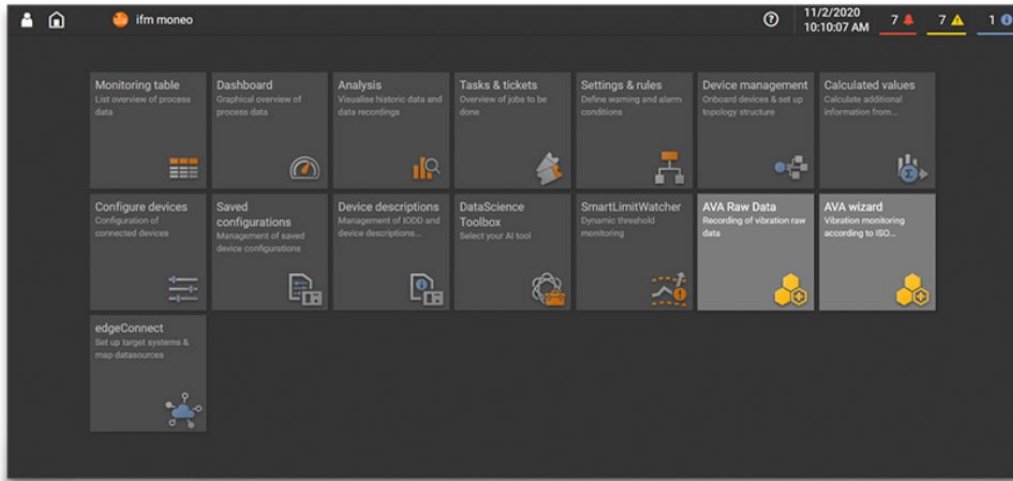

Uygulama

Uygulama

makinelerde ve tesislerde genişletilmiş titreşim izleme için moneo RTM eklentisi

Standart eşikler ve ham veri kayıt üzerinden durum denetimi

Konfigürasyon

Pompalar, fanlar ve kompresörleri izlemek için makine parametrelerinin seçimi

DIN ISO standardına göre standartlaştırılmış sınır değerler

Eşik temelli kurallara dayanan hasar durumunda ham veri kayıt tetiklemesi

Kullanıcı tanımlı, zamana dayalı ayarlara göre ek ham veri kayıt

Bakım sırasında kuralların ve eşiklerin etkisizleştirilmesi

Bağlanabilirlik

VVB IO-Link sensörleri ve VSE teşhis elektroniği için ham veri kaydetme

VVB tipi ifm IO-Link sensörler için DIN ISO standardına göre eşikler

Veri yönetimi

Ham verilerin CSV, JSON ve BIN dosya formatlarında indirilmesi

Maksimum 500 ham veri kayıt depolama kapasitesi

Depolama kapasitesine ulaşıldığında, yeni veri en eski verinin üzerine yazılır

Izleme

DIN ISO standardına göre eşik ulaşıldığında otomatik bilet oluşturma

**Gelişmiş titreşim analizi için tesis içi eklenti lisansı -
AVA**

moneo RTM-AVA raw data LIC

Kullanıcı arayüzü

Sınır değeri ayarlama ve ham veri kayıt sihirbazı
titreşim verisi zaman ve frekans aralığında görselleştirilir
ileri seviye titreşim teşhisi için belirli frekansların analizi

Yazılım / Programlama

Dil

Almanca; İngilizce; Fransızca; İtalyanca; İspanyolca;
Portekizce; Çince; Japonca; Korece; Lehçe

Veri taşıyıcı

indirme

Lisans tipi

tek lisans

Lisans sınıfı

şirket içi tam sürüm

Sistem gereksinimleri

Ek olarak talep edilen yazılım

moneo software download

moneo OS license

moneo RTM license

moneo edgeConnect AL

moneo infopoints