


E3M123



連接電纜

MCI CONNECTION CABLE 3M

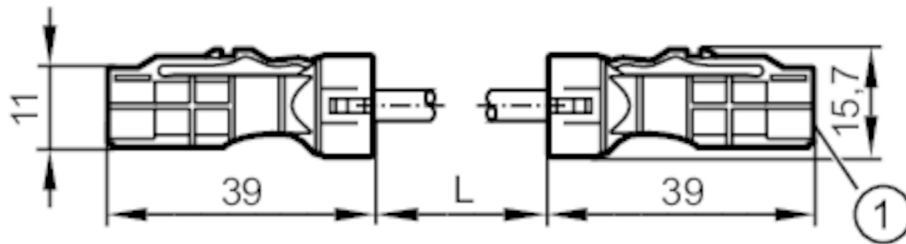

1 MCI



應用	
特殊的性能	牽引鏈適用性
電氣數據	
工作電壓 [V]	< 25 AC / < 60 DC
工作條件	
環境溫度 [°C]	-40...105
外殼防護等級	IP 67
機械技術數據	
重量 [g]	116.8
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於固定裝置的彎曲半徑 ≥ 40 mm
注釋	
包裝單位	1 件數
電氣連接	
電纜: 3 m, TPU, 黑色	