

E10260




可接線插頭
SSTGH040PLSFKPG

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E11504

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

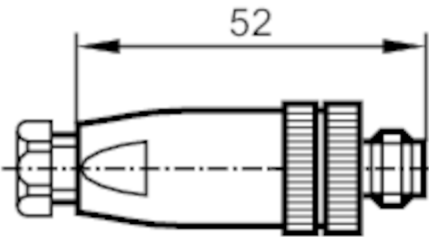

電氣數據		
工作電壓	[V]	10...55 DC
工作條件		
環境溫度	[°C]	-40...85
外殼防護等級		IP 67
機械技術數據		
尺寸	[mm]	20 x 20 x 52
材質		PBT
成型體材料		PBT
滾花螺母的材料		PBT
注釋		
包裝單位		1 件數

E10260



可接線插頭

SSTGH040PLSFKPG

電氣連接

接線端子座: ...0.75 mm²; 電纜護套: Ø 4...6 mm

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PBT; 鎖定: PBT



連接

