

# E11412




連接電纜

VDOAH032MSS00,6H03STGH030MSS

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：EVC051

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

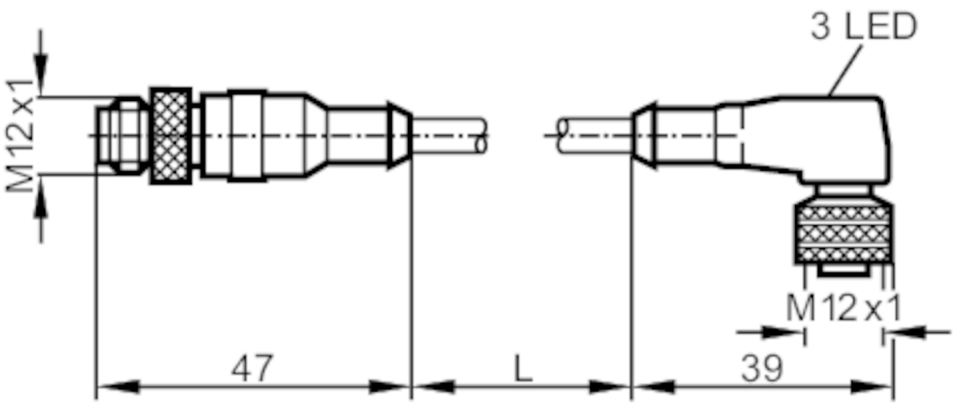

| 應用        |      |             |
|-----------|------|-------------|
| 特殊的性能     |      | 無矽樹脂；鍍金接點   |
| 無矽樹脂      |      | 是           |
| 電氣數據      |      |             |
| 工作電壓      | [M]  | 10...30 DC  |
| 當前負載總數最大值 | [A]  | 3           |
| 輸出        |      |             |
| 電氣設計      |      | PNP         |
| 工作條件      |      |             |
| 環境溫度      | [°C] | -25...80    |
| 外殼防護等級    |      | IP 68       |
| 機械技術數據    |      |             |
| 材質        |      | PUR         |
| 成型體材料     |      | PUR         |
| 滾花螺母的材料   |      | 黃銅，鍍鎳的      |
| 顯示器/操作件   |      |             |
| 顯示        | 開關狀態 | 1 x LED, 黃色 |
|           | 操作   | 1 x LED, 綠色 |

# E11412



## 連接電纜

VDOAH032MSS00,6H03STGH030MSS

 
### 注釋

包裝單位

1 件數

### 電氣連接 - 插頭


連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm



### 電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0.1 mm )

### 連接

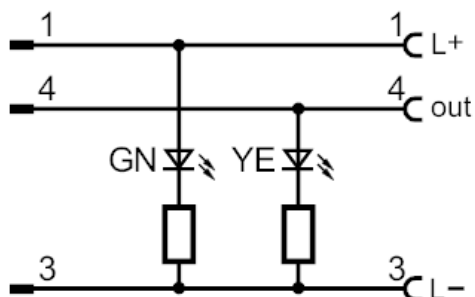

### 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: PUR; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.7...0.9 Nm

