


# E11023



閥門插頭的連接電纜

AVDAA031--S0005A03

停產產品 - 存檔登錄

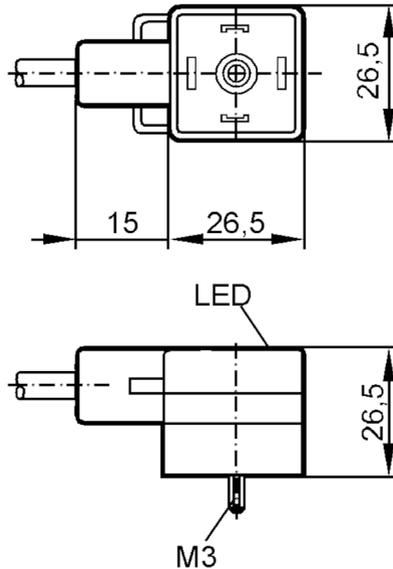

## 電氣數據

工作電壓	[M]	< 24 AC/DC
過壓保護		是; (VDR)

## 工作條件

環境溫度	[°C]	-25...90
外殼防護等級		IP 67

## 機械技術數據

材質	PUR
成型體材料	PUR

## 顯示器/操作件

顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
----	------	-------------

## 附件

供貨範圍	螺栓
	標籤

## 注釋

包裝單位	1 件數
------	------

# E11023



閥門插頭的連接電纜


AVDAA031--S0005A03

## 電氣連接


電纜: 5 m, PUR / PVC; 3 x 0.5 mm<sup>2</sup> (16 x Ø 0.2 mm)

## 電氣連接 - 插座

連接器: 1 x 閥門型號A DIN, 角型; 成型體: PUR

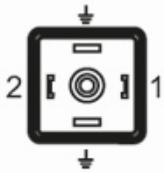

## 連接

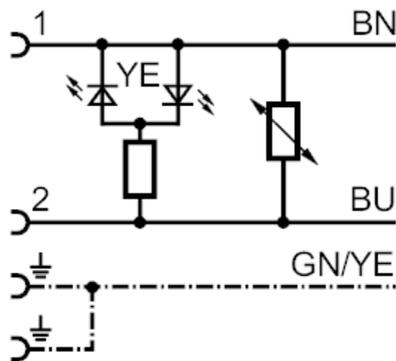

芯線顏色：  
BN = 棕色  
BU = 藍色  
GN/YE = 綠色/黃色