


E12335



連接電纜

VDOGH040MSS0002H04STGX040--S

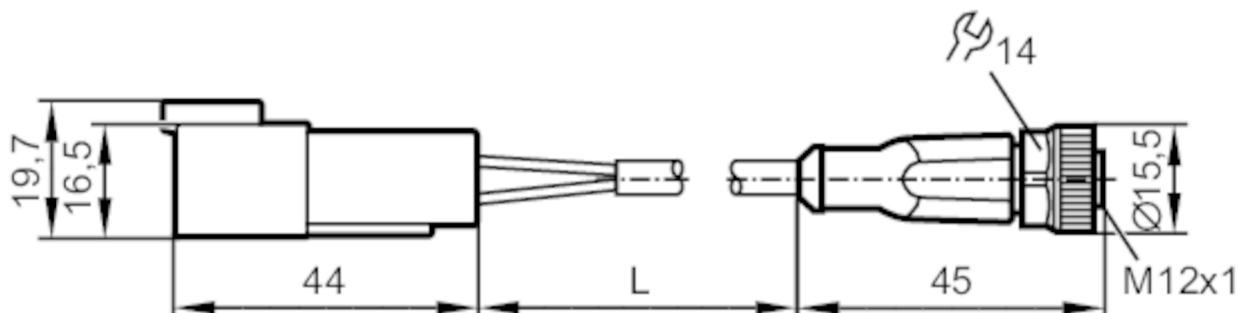

應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

10...36 DC

防護等級

II

當前負載總數最大值

[A]

4

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

外殼防護等級

IP 67

機械技術數據

重量

[g]

102.9

材質

插座外殼：TPU 橘黃色；密封圈：FKM

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

牽引鏈適用性

是

牽引鏈適用性

應用於靈活應用的彎曲直徑

min. 10 x 電纜直徑

傳播速度

應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s²

彎曲週期

> 5 Mio.

扭轉應力

± 180 °/m

注釋

包裝單位

1 件數

E12335



連接電纜

VDOGH040MSS0002H04STGX040--S

電氣連接 - 插頭


連接器：1 x 德國連接器，直型；觸頭 接點：鍍鎳的



電氣連接

電纜：2 m, PUR, 無鹵素，黑色， $\varnothing$ 5.1 mm; 4 x 0.50 mm² (64 x $\varnothing$ 0.1 mm)

連接

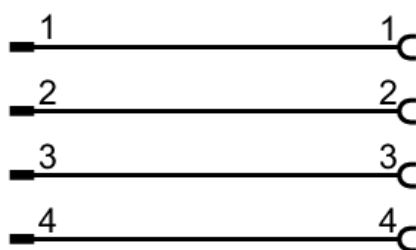

電氣連接 - 插座

連接器：1 x M12, 直型；編碼：A; 鎖定：黃銅，鍍鎳的；觸頭 接點：鍍金的；旋緊扭矩：0.6...1.5 Nm

