


E20495



漫反射式光纖感測器
FT-00-M-V-R4

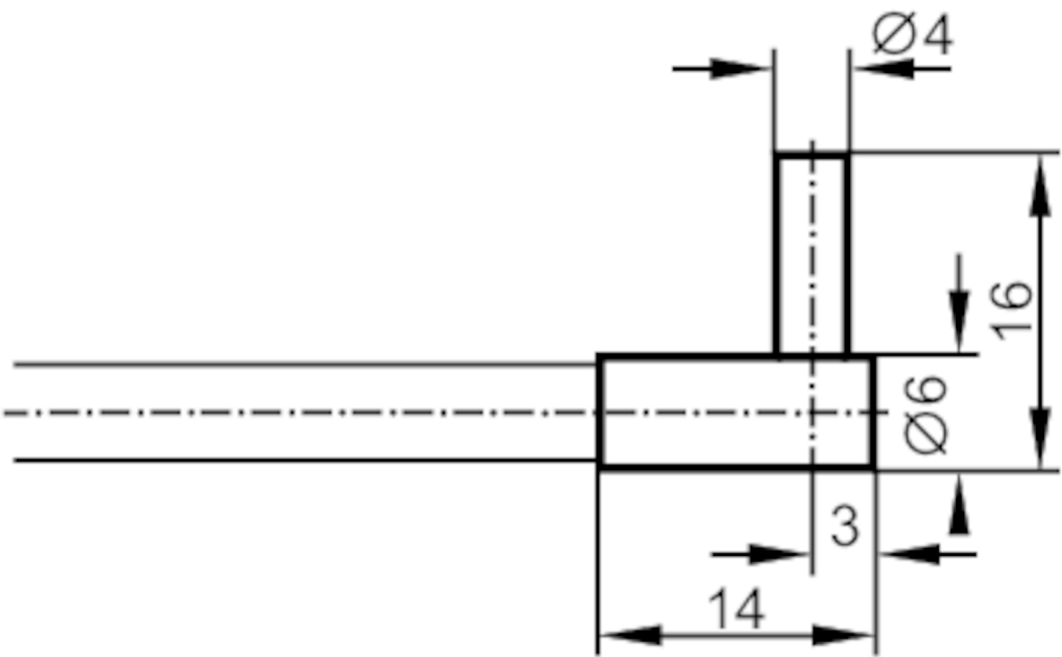

應用		
功能原理	漫反射感測器	
應用	可耐高溫；堅固的設計，適應用於嚴苛的工業環境；耐受各種強腐蝕性化學品	
監控範圍		
帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF; OOF	
OKF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
OOF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	200
OUF		
光纖感測器檢測距離	[mm]	40
工作條件		
環境溫度	[°C]	-20...150
機械技術數據		
重量	[g]	62.5
感應頭版本		角型
感應頭直徑	[mm]	4
感應頭長度	[mm]	10
總長度	[mm]	600
最小的彎曲半徑	[mm]	20

E20495



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-V-R4

光纖排列	①
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	金屬矽
附件	
供貨範圍	E20103
注釋	
包裝單位	1 件數