

E20498




漫反射式光纖感測器

FT-00-M-V-M6 1m

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20523

請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

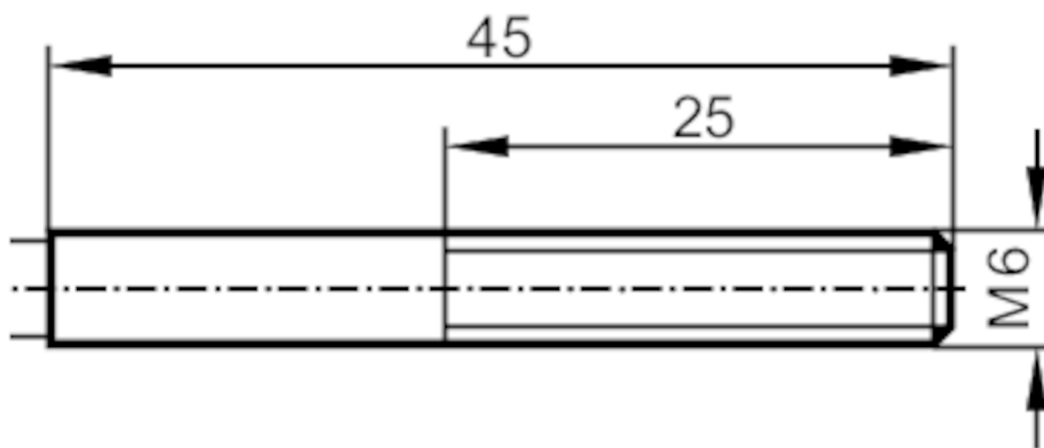

應用

功能原理

漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離

[mm]

40

OUF

光纖感測器檢測距離

[mm]

40

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...150

機械技術數據

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M6

感應頭長度

[mm]

45

總長度

[mm]

1000

最小的彎曲半徑

[mm]

20

E20498



漫反射式光纖感測器

FT-00-M-V-M6 1m

光纖材質	玻璃
光纖頭材質	不鏽鋼(1.4305/303)
光纖套材質	金屬矽
注釋	
包裝單位	1 件數