

E20093




漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-R4/1,2M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品：E20351
請注意：如果選擇替代產品和附件，其技術參數可能有所不同。

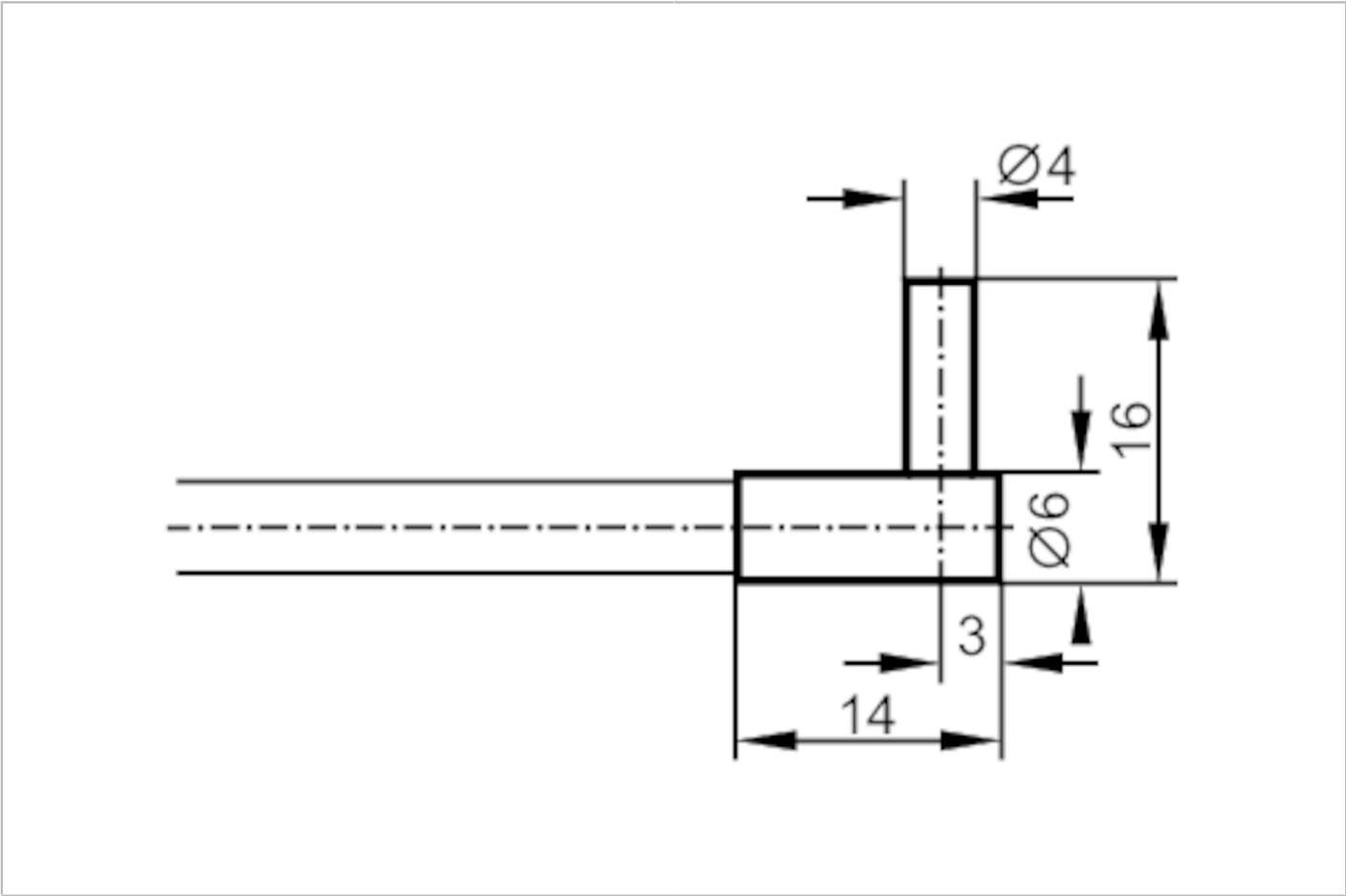

應用

功能原理 漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 40

OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 40

工作條件

環境溫度 [°C] -20...80

機械技術數據

感應頭版本 角型

感應頭直徑 [mm] 4

感應頭長度 [mm] 10

總長度 [mm] 1200

最小的彎曲半徑 [mm] 20

E20093



漫反射式光纖感測器

FT-00-P-A-R4/1,2M

材質	適配器：PPE
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
注釋	
包裝單位	1 件數