




停產產品 - 存檔登錄

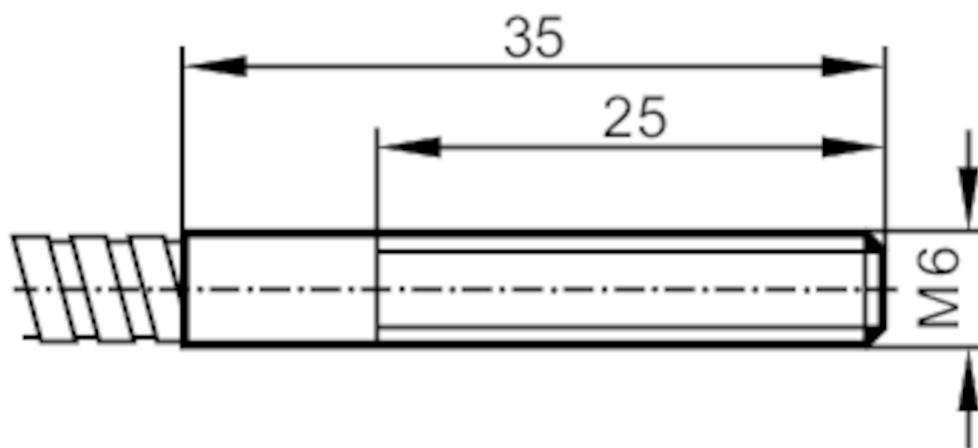

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
---------------	----------

OKF

光纖感測器檢測距離	[mm]	40
-----------	------	----

OUF

光纖感測器檢測距離	[mm]	40
-----------	------	----

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...290
------	------	-----------

機械技術數據

感應頭版本	直型
-------	----

感應頭螺紋	M6
-------	----

感應頭長度	[mm]	35
-------	------	----

總長度	[mm]	110
-----	------	-----

最小的彎曲半徑	[mm]	20
---------	------	----

材質	適配器: ABS
----	----------

光纖材質	玻璃
------	----

光纖頭材質	鋁
-------	---

E20114



漫反射式光纖感測器

FT-00-A-A-M6/0,11M

光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數