


E20140



對照式光纖感測器
FE-00-P-A-R3/2,5M

停產產品 - 存檔登錄

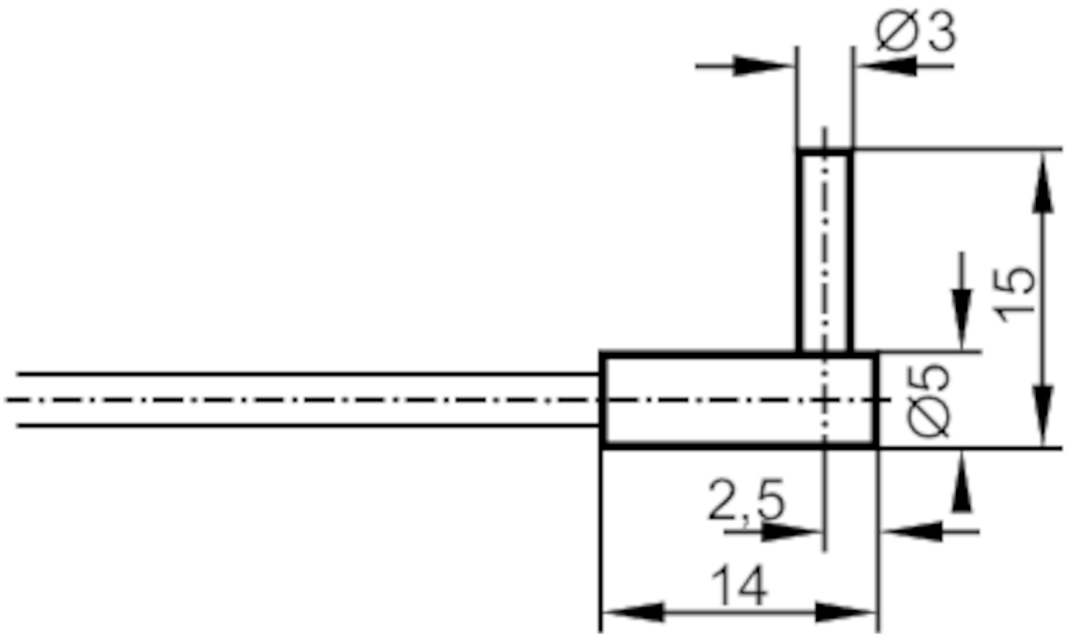

應用	
功能原理	對照式感測器
監控範圍	
帶光纖放大器類型的檢測距離	OKF; OUF
OKF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	90
OUF	
光纖感測器檢測距離 [mm]	90
工作條件	
環境溫度 [°C]	-20...80
機械技術數據	
感應頭版本	角型
感應頭直徑 [mm]	3
感應頭長度 [mm]	10
總長度 [mm]	2500
最小的彎曲半徑 [mm]	10
材質	適配器: PPE
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁

E20140



對照式光纖感測器
FE-00-P-A-R3/2,5M

光纖套材質	PVC
注釋	
包裝單位	1 件數