


E20273



漫反射式光纖感測器

FT-00-A-V-E1/0,275m

停產產品 - 存檔登錄

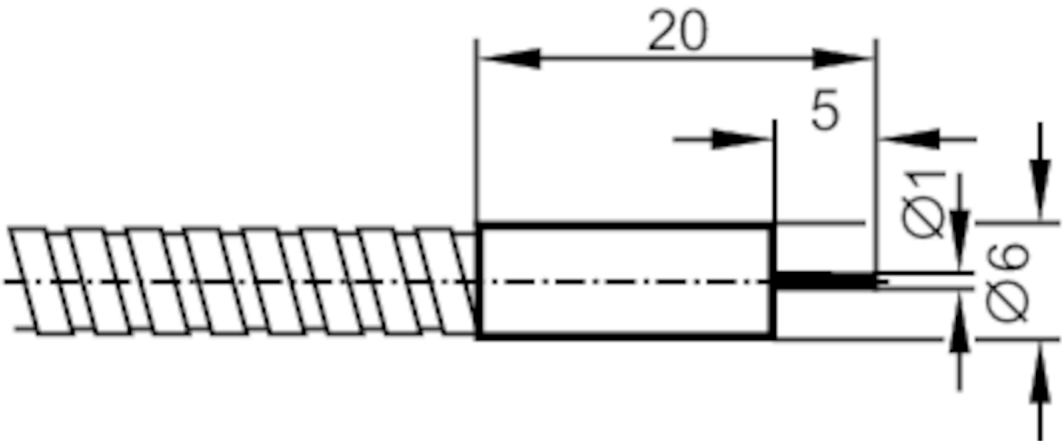

應用

功能原理 漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離 [mm] 8

OUF

光纖感測器檢測距離 [mm] 8

工作條件

環境溫度 [°C] -40...290

機械技術數據

感應頭版本 直型

感應頭直徑 [mm] 1

感應頭長度 [mm] 5

總長度 [mm] 275

最小的彎曲半徑 [mm] 20

材質 適配器: ABS

光纖材質 玻璃

光纖頭材質 不鏽鋼(1.4305/303)

E20273



漫反射式光纖感測器

FT-00-A-V-E1/0,275m

光纖套材質	鋁
注釋	
包裝單位	1 件數