


E20285



漫反射式光纖感測器

FT-30-P-A-R8/1M

停產產品 - 存檔登錄

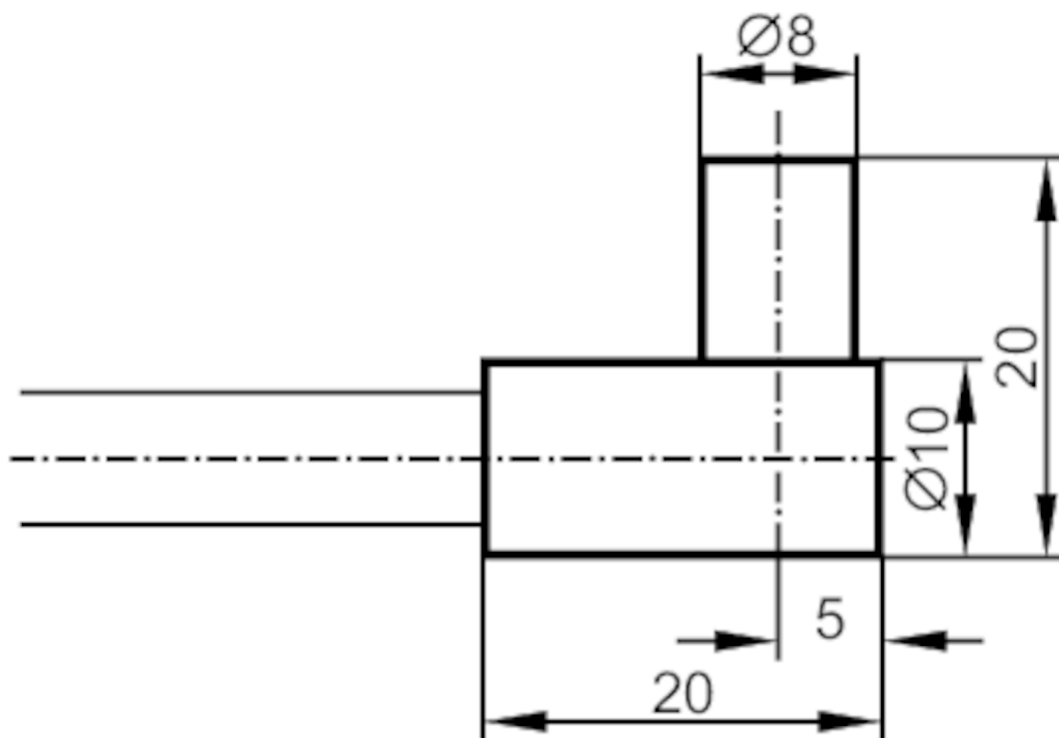

應用

功能原理 漫反射感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離 OIF

OIF

光纖感測器檢測距離 [mm] 70

工作條件

環境溫度 [°C] -20...80

機械技術數據

感應頭版本	角型
總長度 [mm]	1000
最小的彎曲半徑 [mm]	30
材質	適配器: PA
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC

注釋

包裝單位 1 件數