

E20293




對照式光纖感測器

FE-00-P-A-R3/0,7M

停產產品 - 存檔登錄

替代產品: E20116

請注意: 如果選擇替代產品和附件, 其技術參數可能有所不同。

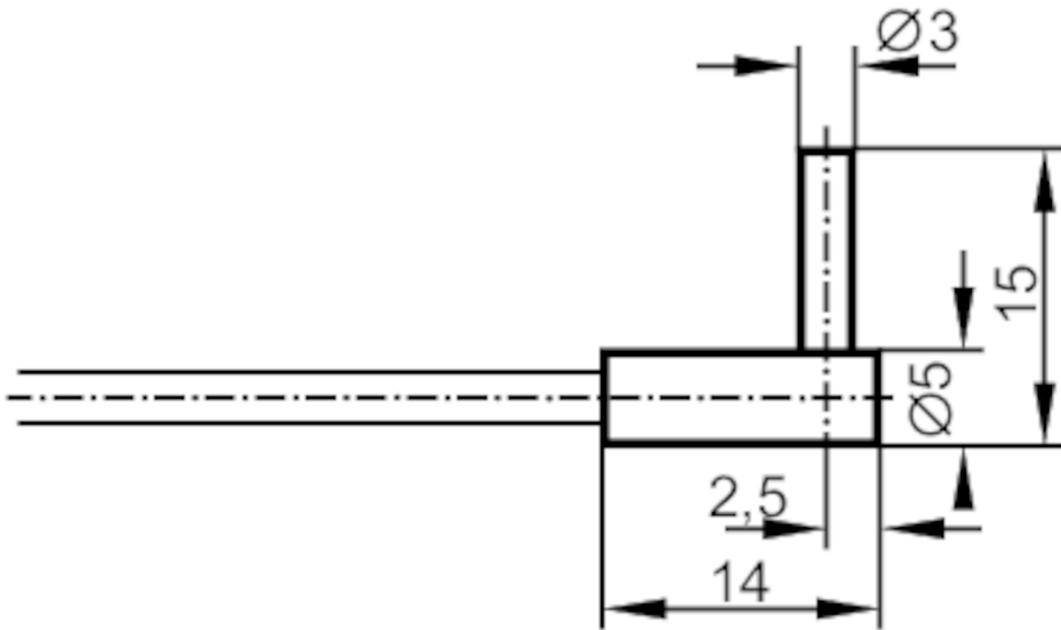

應用

功能原理

對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OKF; OUF

OKF

光纖感測器檢測距離

[mm]

120

OUF

光纖感測器檢測距離

[mm]

120

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

機械技術數據

感應頭版本

角型

感應頭直徑

[mm]

3

感應頭長度

[mm]

10

總長度

[mm]

700

最小的彎曲半徑

[mm]

10

E20293



對照式光纖感測器

FE-00-P-A-R3/0,7M

材質	適配器：PPE
光纖材質	玻璃
光纖頭材質	鋁
光纖套材質	PVC
注釋	
包裝單位	1 件數