




停產產品 - 存檔登錄

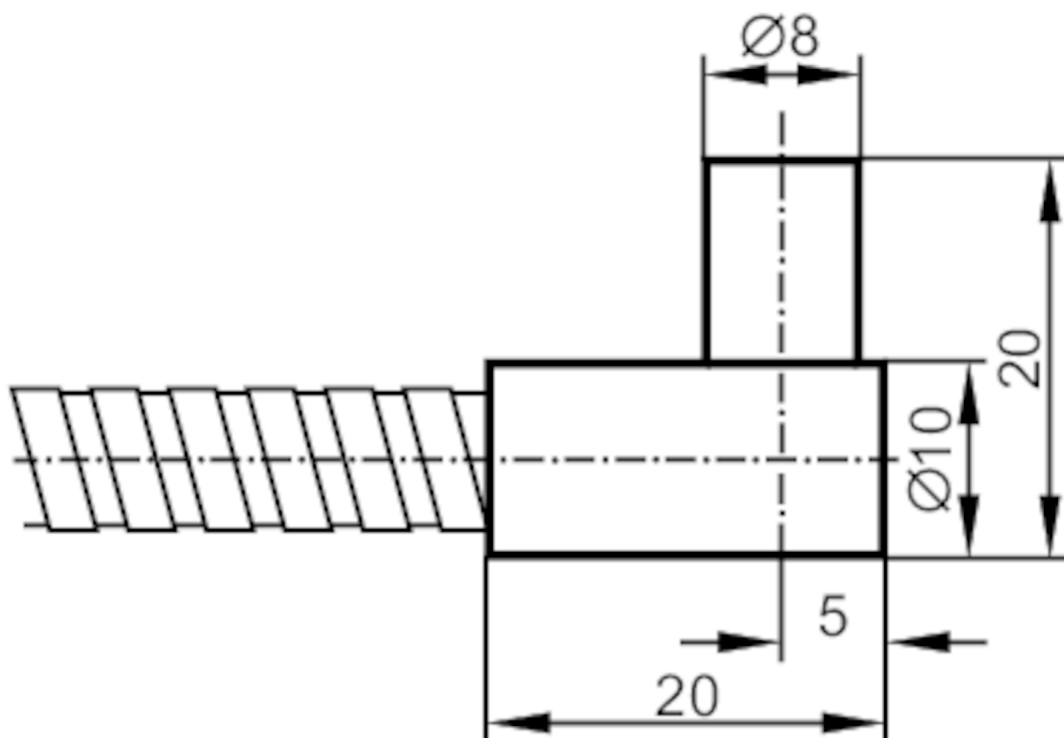

應用

功能原理	漫反射感測器
------	--------

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離	OIF
---------------	-----

OIF

光纖感測器檢測距離	[mm]	65
-----------	------	----

工作條件

環境溫度	[°C]	-40...290
------	------	-----------

機械技術數據

感應頭版本	角型	
總長度	[mm]	1200
最小的彎曲半徑	[mm]	30
材質	適配器: PA	
光纖材質	玻璃	
光纖頭材質	鋁	
光纖套材質	鋁	

注釋

包裝單位	1 件數
------	------