


停產產品 - 存檔登錄

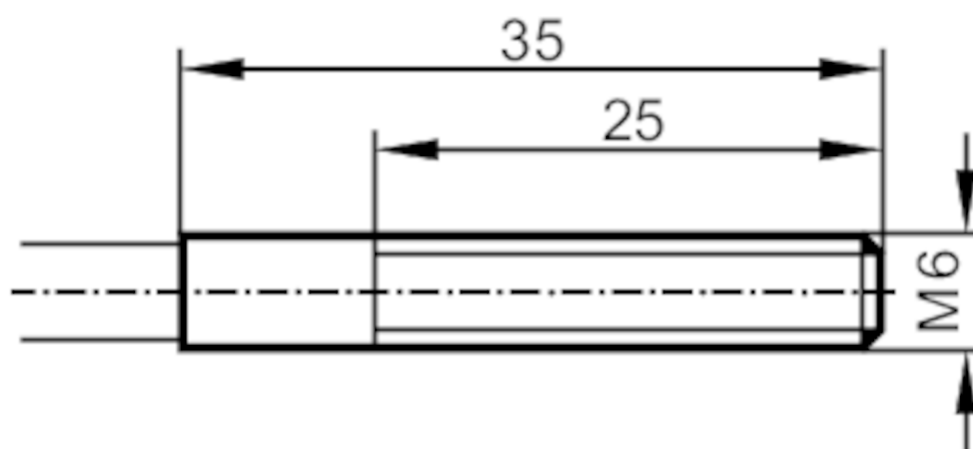

應用

功能原理

對照式感測器

監控範圍

帶光纖放大器類型的檢測距離

OIF

OIF

光纖感測器檢測距離

[mm]

154

工作條件

環境溫度

[°C]

-20...80

機械技術數據

感應頭版本

直型

感應頭螺紋

M6

感應頭長度

[mm]

35

總長度

[mm]

4000

最小的彎曲半徑

[mm]

30

材質

適配器: PA

光纖材質

玻璃

光纖頭材質

鋁

光纖套材質

PVC

E20328



對照式光纖感測器
FE-30-P-A-M6/4M

注釋

包裝單位	1 件數
------	------