


# E38425



應用於溫度感測器的焊接熱電偶套管

THERMOWELL, D3/WELD-IN/EL=50

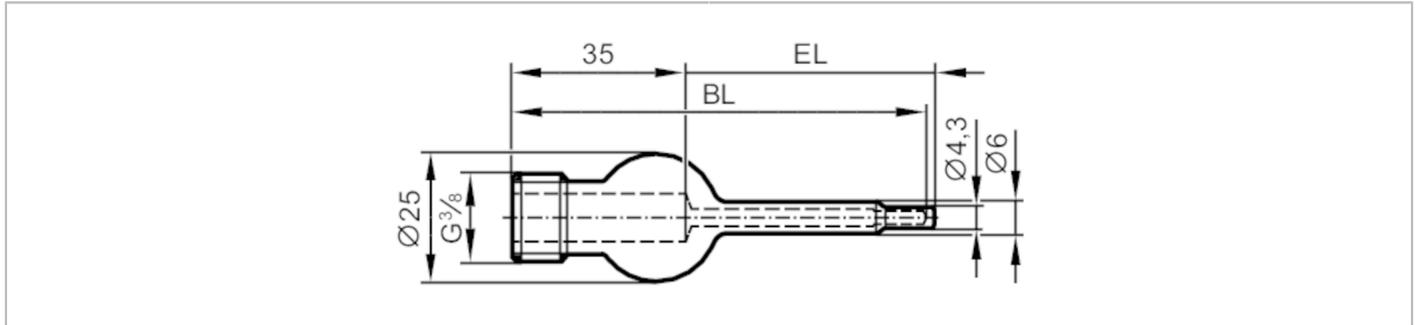

EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

應用	
設計	應用於溫度感測器 EL = 83 mm
抗壓強度 [bar]	160
機械技術數據	
重量 [g]	79.6
材質	不鏽鋼(1.4435 / 316L)
感測器連接	G 3/8 內螺紋 Ø 3 mm
製程連接	焊接適配器 Ø 25 mm
潮濕部件的表面特性Ra/Rz	< 0.4 / -
面板安裝長度 EL [mm]	50
孔長度 [mm]	83
注釋	
包裝單位	1 件數