


停產產品 - 存檔登錄

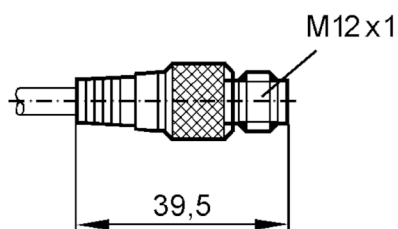

## 電氣數據

|      |     |            |
|------|-----|------------|
| 工作電壓 | [V] | 10...30 DC |
|------|-----|------------|

## 工作條件

|      |      |          |
|------|------|----------|
| 環境溫度 | [°C] | -25...90 |
|------|------|----------|

|        |       |
|--------|-------|
| 外殼防護等級 | IP 67 |
|--------|-------|

## 機械技術數據

|    |     |
|----|-----|
| 材質 | TPU |
|----|-----|

|       |     |
|-------|-----|
| 成型體材料 | TPU |
|-------|-----|

|         |         |
|---------|---------|
| 滾花螺母的材料 | 黃銅, 鍍鎳的 |
|---------|---------|

## 注釋

|      |      |
|------|------|
| 包裝單位 | 1 件數 |
|------|------|

## 電氣連接

電纜: 20 m, PUR; 3 x 0.25 mm<sup>2</sup>

## 電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的



E70004



帶插頭連接電纜  
ASTGH030MSS0020B03

連接



BK = 芯線顏色：  
BN = 黑色  
BU = 棕色  
BK = 藍色