

EVC508



Y連接電纜

YDOAH032MSS00,6H03STGH040MSS

請參閱“下載”下的技術說明



應用

特殊的性能

無矽樹脂；無滷素；鍍金接點；牽引鏈適用性

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[V]

10...36 DC

防護等級

II

當前負載總數最大值

[A]

4

輸出

電氣設計

PNP

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...90

注意環境溫度

cULus: ...75

環境溫度變化

[°C]

-25...90

注意環境溫度（移動的）

cULus: ...75

外殼防護等級

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量

[g]

80.8

成型體材料

TPU

滾花螺母的材料

黃銅，鍍鎳的

密封材質

FKM

中央分配器的端口數量

2

牽引鏈適用性

是

EVC508



Y連接電纜

YDOAH032MSS00,6H03STGH040MSS

牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期	> 5 Mio.
	扭轉應力	± 180 °/m

顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 黃色
	操作	1 x LED, 綠色

注釋		
說明	請參閱“下載”下的技術說明	
包裝單位	1 件數	

電氣連接

電纜: 0.6 m, PUR, 無滷素, 黑色, Ø 4.3 mm; 3 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: TPU, 橘黃色; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



電氣連接

連接

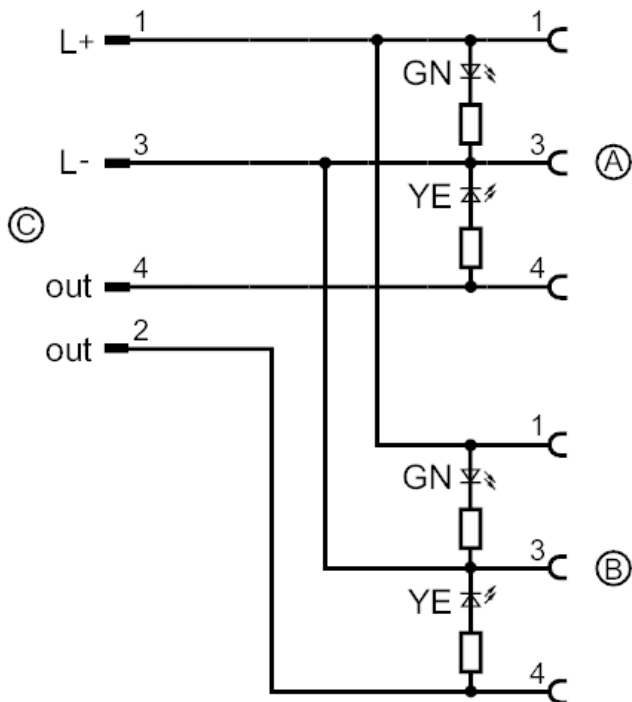



Y連接電纜


YDOAH032MSS00,6H03STGH040MSS

電氣連接 - 插座

連接器: 2 x M12, 角型; 編碼: A; 成型體: TPU, 黑色透明的; 鎖定: 黃銅, 鍍鎳的; 密封圈: FKM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



圖表

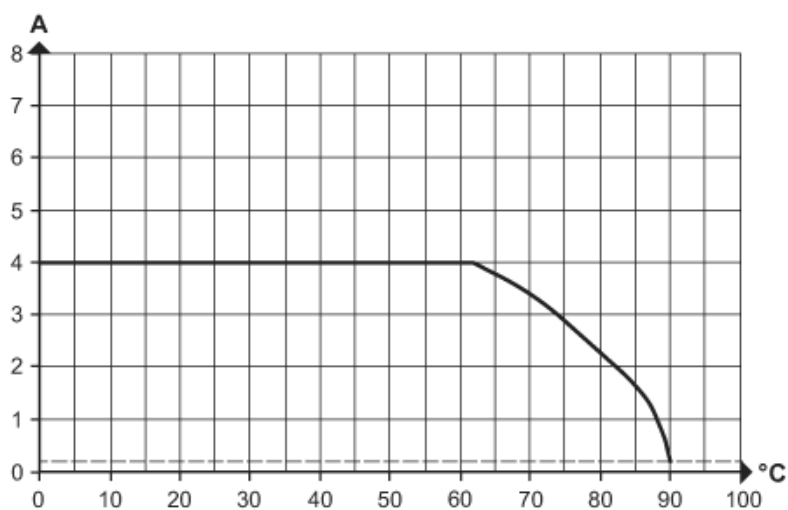降額 $I_{max} * 0.8$ DIN EN 60512-5-2

X 環境溫度 [°C]

Y 電流 [A]