


EVF571

可接線插頭

SSTGH050VASFKPG

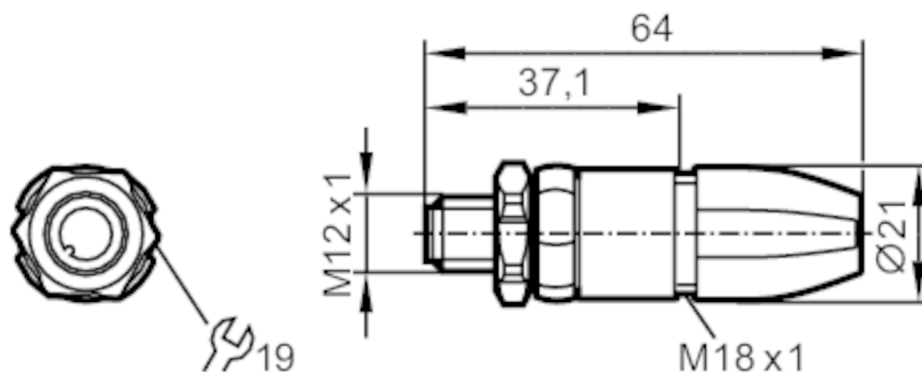

應用		
特殊的性能		無矽樹脂；鍍金接點
應用		應用於食品工業的衛生及潮濕環境
無矽樹脂		是
電氣數據		
工作電壓	[V]	< 60 AC/DC
防護等級		II
當前負載總數最大值	[A]	4; (...40 °C)
工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...100
存儲溫度	[°C]	-25...55
儲存濕度	[%]	10...100
符合所述等級的其它儲存氣候條件		1K22/ DIN 60721-3-1
外殼防護等級		IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K
機械技術數據		
重量	[g]	32.9
成型體材料		PA 6.6
滾花螺母的材料		不鏽鋼(1.4404 / 316L)
密封材質		EPDM
注釋		
包裝單位		1 件數

EVF571



可接線插頭


SSTGH050VASFKPG

電氣連接


螺絲接線端子: 0.25...1 mm²; 電纜護套: Ø 3.5...6 mm; AWG 23...17

電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PA 6.6, 灰色; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.2 Nm; 請注意目標物的最大值!

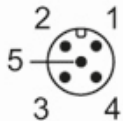

連接

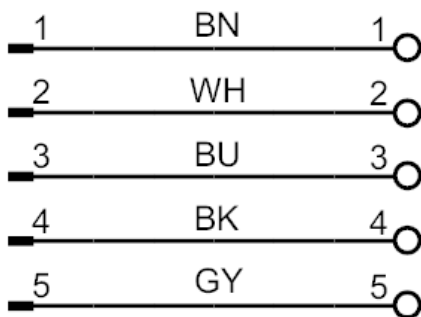

BK
BN
BU
GY
WH

芯線顏色

黑色

棕色

藍色

灰色

白色

顏色符合DIN EN 60947-5-6標準