


EVT440



Y連接電纜

YDOGH040VAS00,5E04STGH050VAS

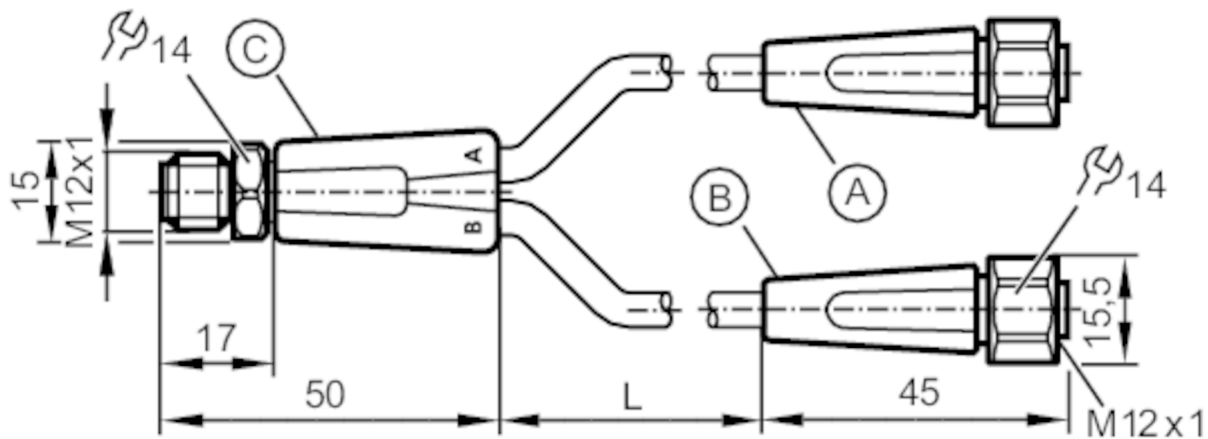

應用

特殊的性能

無矽樹脂；鍍金接點；牽引鏈適用性

應用

應用於食品工業的衛生及潮濕環境

無矽樹脂

是

電氣數據

工作電壓

[M]

< 60 AC/DC

防護等級

II

當前負載總數最大值

[A]

4

總額定電流 (UL)

[A]

3

工作條件

環境溫度

[°C]

-25...100

注意環境溫度

cULus: ...50

環境溫度變化

[°C]

5...100

注意環境溫度 (移動的)

cULus: ...50

存儲溫度

[°C]

-25...55

儲存濕度

[%]

10...100

符合所述等級的其它儲存氣候條件

1K22/ DIN 60721-3-1

外殼防護等級

IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

機械技術數據

重量

[g]

82.9

成型體材料

PVC

滾花螺母的材料

不鏽鋼(1.4404 / 316L)

密封材質

EPDM



Y連接電纜

YDOGH040VAS00,5E04STGH050VAS

中央分配器的端口數量	2
牽引鏈適用性	是
牽引鏈適用性	應用於靈活應用的彎曲直徑
	min. 10 x 電纜直徑
	傳播速度
	應用於水平傳播長度5m的最大值3.3 m/s和最大值加速度5 m/s ²
	彎曲週期
	> 1 Mio.
	扭轉應力
	± 180 °/m

注釋

包裝單位	1 件數
------	------

電氣連接

電纜: 0.5 m, PVC, 橘黃色, Ø 4.9 mm; 4 x 0.34 mm² (42 x Ø 0.1 mm)


電氣連接 - 插座

連接器: 2 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC, 橘黃色; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 密封圈: EPDM; 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm



電氣連接 - 插頭

連接器: 1 x M12, 直型; 編碼: A; 成型體: PVC, 橘黃色; 鎖定: 不鏽鋼(1.4404 / 316L); 觸頭 接點: 鍍金的; 旋緊扭矩: 0.6...1.5 Nm

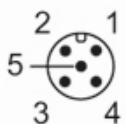



Y連接電纜

YDOGH040VAS00,5E04STGH050VAS

連接

