


IF0230

電感式感測器

IFA2004-BBOW/ 6m



認證/測試		
EMC電磁兼容	EN 60947-5-2	等級B
	EN 55011	
機械技術數據		
外殼	螺紋結構	
安裝	非齊平安裝	
尺寸	[mm]	M12 x 1 / L = 71
螺紋代號	M12 x 1	
材質	黃銅 白青銅-鍍層；CO-PC	
顯示器/操作件		
顯示	開關狀態	1 x LED, 紅色
附件		
供貨範圍	固定螺母：2	
注釋		
包裝單位	1 件數	
電氣連接		
電纜：6 m, PVC; 2 x 0.5 mm²		
連接		

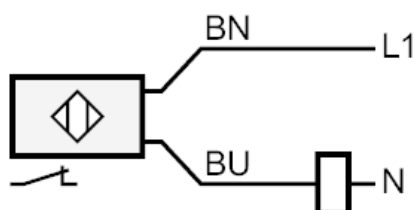

BN = 芯線顏色: 棕色
BU = 藍色