



工作條件		
環境溫度	[°C]	-25...80



IG5668



電感式感測器

IGA2008-FRKG/6M/PH

外殼防護等級		IP 67	
認證/測試			
EMC電磁兼容		EN 60947-5-2	
		EN 55011	等級B
MTTF	[年]	1806	
機械技術數據			
重量	[g]	321	
外殼		螺紋結構	
安裝		非齊平安裝	
尺寸	[mm]	M18 x 1 / L = 80	
螺紋代號		M18 x 1	
材質		黃銅 白青銅-鍍層; 感應面: PC	
顯示器/操作件			
顯示		開關狀態	1 x LED, 黃色
附件			
供貨範圍		固定螺母: 2	
注釋			
包裝單位		1 件數	
電氣連接			
電纜: 6 m, PUR / PVC; 2 x 0.5 mm²			
連接			

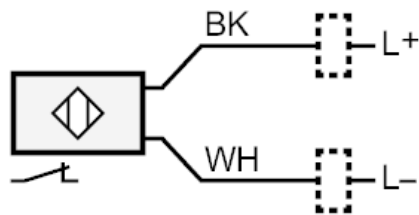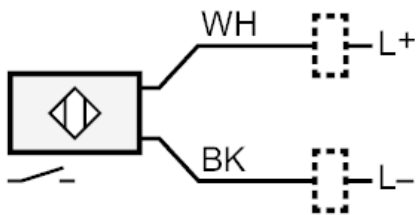

BK = 黑色
WH = 白色