


moneo | RTM AVA Toolbox

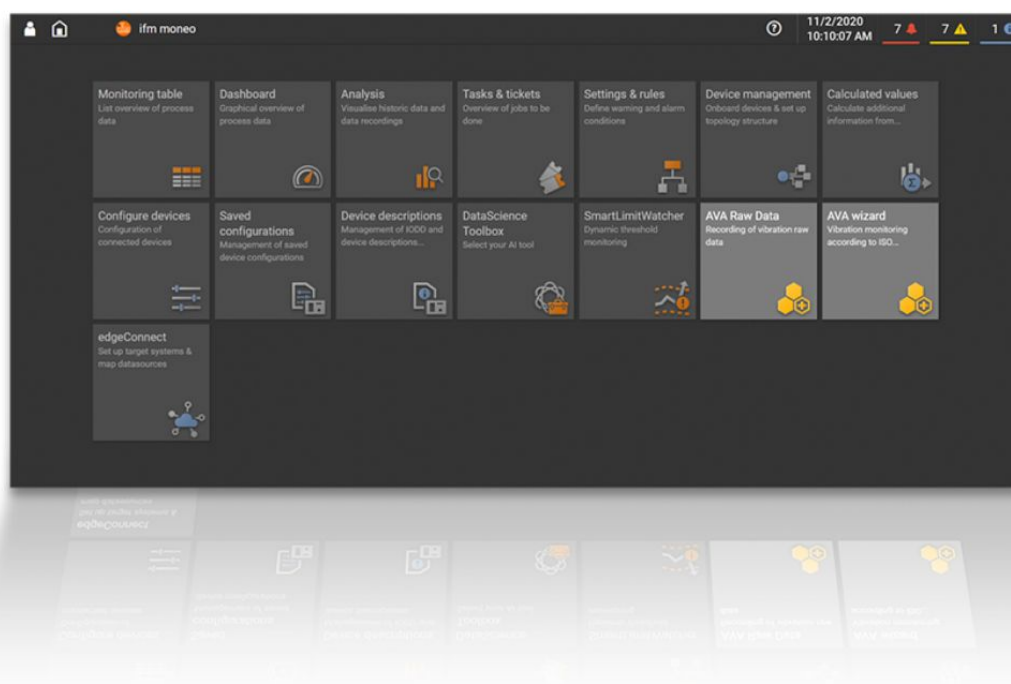

應用	
應用	應用於在機器和設備上進行擴展振動監測的moneo RTM插件
配置	經由標準化閾值和原始數據記錄進行狀態監測 泵、風扇和壓縮機監測的機器參數選擇 符合DIN ISO標準的標準化閾值 基於閾值相關的規則，當發生損壞時觸發原始數據記錄 根據用戶自定義的時間設定進行的其它原始數據記錄 在維護時停用閾值和規則
連接性	ifm VVB型IO-Link感測器和ifm VSE診斷分析模塊的原始數據記錄 ifm VVB型 IO-Link感測器符合DIN ISO標準的閾值
數據管理	下載CSV、JSON和BIN文件格式的原始數據 最多存儲500條原始數據記錄 當達到存儲容量限制時，最早的原始數據記錄將被自動覆蓋
監測	當達到DIN ISO標準規定的閾值時自動創建工單

QMR050



應用於高級振動分析插件 - AVA的本地許可證

moneo RTM-AVA raw data LIC

用戶界面	應用於設定閾值和原始數據記錄的向導
	可視化時間和頻率範圍內的振動數據
分析	經由分析特定頻率進行高級振動診斷
軟體/編程	
語言	德語；英語；法語；意大利語；西班牙語；葡萄牙語；中文；日語；韓語；波蘭語
數據載體	下載
許可證類型	一次許可
許可等級	本地部署完整版
系統條件	
另外所需的軟體	moneo software download
	moneo OS license
	moneo RTM license
	moneo edgeConnect AL
	moneo infopoints